

## 特点

- LED 泛光灯
- 功率为 10 W
- 85 至 265 V 交流电压
- IP65，用于防尘和防水
- 一个 LED
- 亮度为 850 至 950 lm
- 色温为 3000 至 3200 K
- 尺寸 (长) 114.5 mm x (深) 88.5 mm x (高) 86.3 mm
- 使用约 50,000 小时
- 随附灯
- 光束角为 120°
- 工作温度 -30°C 至 +60°C

**RS PRO 泛光灯，1 个 LED，  
10 W，850 → 950 lm，IP65  
85 → 265 V 交流**

RS 库存号：170-4259



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

此 RS PRO LED (发光二极管) 泛光灯主要设计用于室外商业和住宅环境。它经常出现在桥上, 购物中心和较大的花园中。光束角为 120°, 它还可用于照明和装饰大厦和雕像。3000 至 3200 K (开氏) LED 灯位于冷色和暖色温度之间的中间位置。这意味着它具有纯净, 中性的白色音调。该灯泡具有 850 至 950 lm (流明) 的中等亮度。此装置具有 IP65 防护等级, 因此防尘且可防止喷嘴喷水。

## 一般规格

泛光灯类型	室外
led 数量	1
亮度	850lm 至 950lm
流明效率	≥80-90 lm/W
色温	3000K 至 3200K
包括 pir	否
光束角	120°
外壳材料	铝
外壳颜色	黑色
应用	仓库、停车场、人行道、施工区、公园和花园、家庭安全

## 电气规格

功率	10W
电压	85VAC 至 265V 交流
灯类型	LED
使用寿命小时数	50000h
随附灯	是的
灯具效率 (%)	>90 %

## 机械规格

尺寸	114.5mm x 88.5mm x 86.3mm
高度	86.3mm
宽度	114.5mm
深度	88.5mm

## 操作环境规格


工作温度范围:	-30°C 至 60°C
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	60°C


## 保护类别

ip 等级	IP65
-------	------

## 认证

合规性 / 认证	CE
符合标准	rohs
eu 能效等级	a+

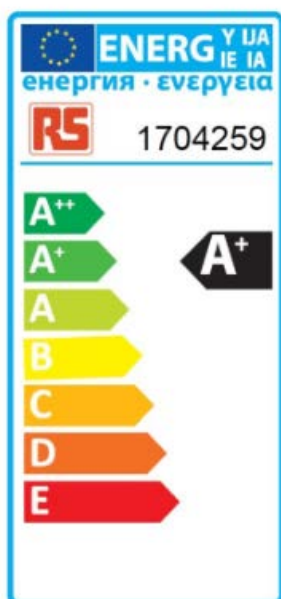

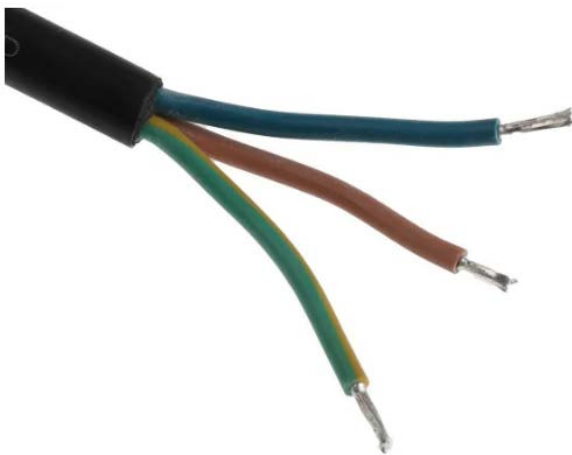

Dimensions:

