



BOSCH

HEAVY
DUTY



紧凑强劲的趁手体验

博世专业重载级锂电冲击起子机

GDR 12V-EC

Bosch Professional


无刷电机加持 持续输出动力

最大扭矩 **110** 牛米

相比GDR 12V-LI提升30%续航，提升1倍使用寿命¹



袖珍体积²
轻巧重量

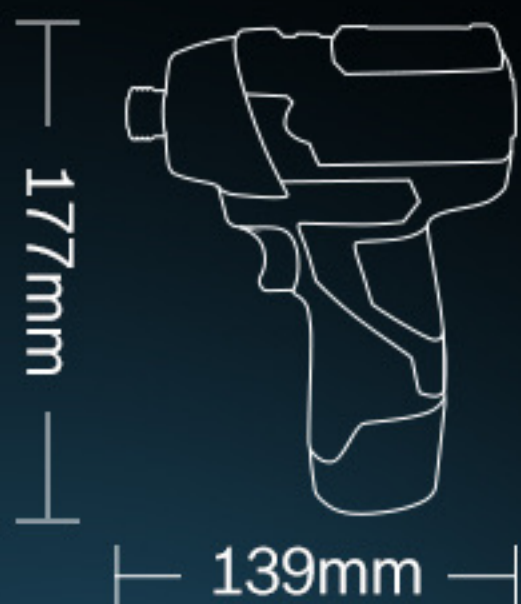

便携趁手



轻至
0.95KG

电子换挡 操控随心



两档电子调节，匹配两档转速和冲击频率
适配不同应用工况

一档

空载转速：**0 - 1200**转/分钟
冲击频率：**0 - 2700**次/分钟

二档

空载转速：**0 - 2600**转/分钟
冲击频率：**0 - 3100**次/分钟



品质细节



LED灯环

内含3颗LED灯珠
亮度耀眼
独立开关



可视电量

电量显示一目了然

包装标配



GDR 12V-EC



12伏3.0安时电池*2



GAL 12V-40 快充充电器*1



专业工具箱*1

参数信息²



139毫米



177毫米

54毫米

GDR 12V-EC	
最大扭力	110牛米
空载转速	一档 0-1200转/分钟
	二档 0-2600转/分钟
冲击频率	一档 0-2700次/分钟
	二档 0-3100次/分钟
LED照明	3颗LED灯珠组成灯环
电量显示	有
裸机重量	0.95公斤(不含电池)

以上图片仅供参考，具体机型以实际为准!

1.数据来源于博世电动工具亚太研发中心;

2.尺寸测量为手工测量，存在误差。