

地球にやさしいノンハロゲンRS-232C延長ケーブル。2m。



エコRS-232Cケーブル(2m)

製品品番: KR-EC9EN2

JANコード: 4969887810019


標準価格: ¥1,890 (税抜き ¥1,800)

Q&A

長さ違い製品

品番	特長	価格(税込)
KR-EC9EN3	3m	¥2,415

画像を拡大

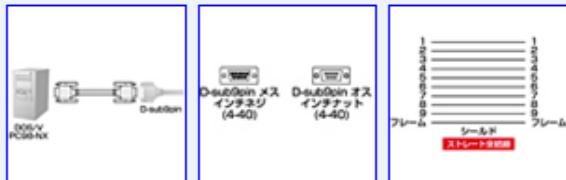

各社

DOS/V



延長用

ストレート
結線

特注可能

特注ロット
300~

特長

- RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)を延長するケーブルです。
- 焼却配慮製品
焼却副剤に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
- RoHS指令対応製品
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
- 簡易包装
パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
- 二重シールドケーブル
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
- モールドコネクタ
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
- 金メッキピン
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

| 仕様

ケーブル長	2m
コネクタ	D-sub9pinメス インチネジ(4-40)- D-sub9pinオス インチナット(4-40) ※インチナットを取り外すことはできません。
コネクタサイズ	D-sub9pinメス/約W33.7×D31×H16mm D-sub9pinオス/約W33.7×D31×H16mm
ケーブル直径	6mm
ケーブル規格	非UL規格
結線	ストレート全結線
パッケージサイズ	W150×H217mm

特注ロット300本～

※発注数量が300本より多い場合は特注をお受けすることが可能です。最小ロット数は変動することもありますので事前にご確認ください。価格・納期・仕様などについては、サンワサプライ営業までお問い合わせください。

※コネクタ・線材などの材料・部品をサンワサプライ規定のものを使用すれば、1本からの特注生産が可能です。(モールドコネクタや、PC99カラー指定などで、少量での特注生産はできません)

※ケーブル特注サービスはこちら→([リンク](#))

| 対応機種

対応機種	RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種) 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ※詳しくは、インターフェース一覧をご覧ください。 (NEC)→(リンク)
------	--