

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - Coffret polyester 308x250x160 - porte vitrée - IP66 Ral 7035

NSYPLM3025TG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom de l'appareil	PLM
Type de boîtier	Universel
Catégorie	Enveloppe compacte
Hauteur nominale	308 mm
Largeur nominale	255 mm
Profondeur nominale	160 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 serrure
Type de porte	Transparent
Type de verrou	Verrou double barre 3 mm

Complémentaires

Nombre de verrous	1
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Accessibilité pour l'exploitation	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Corps :polyester renforcé de fibres de verre Porte :en verre trempé
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA classification 4X NEMA classification 13
Certifications du produit	UL
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	18,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	33,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,340 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	90
Hauteur de l'emballage 2	148,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	314,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	26
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	37 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
Régulation REACh	Déclaration REACh


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions

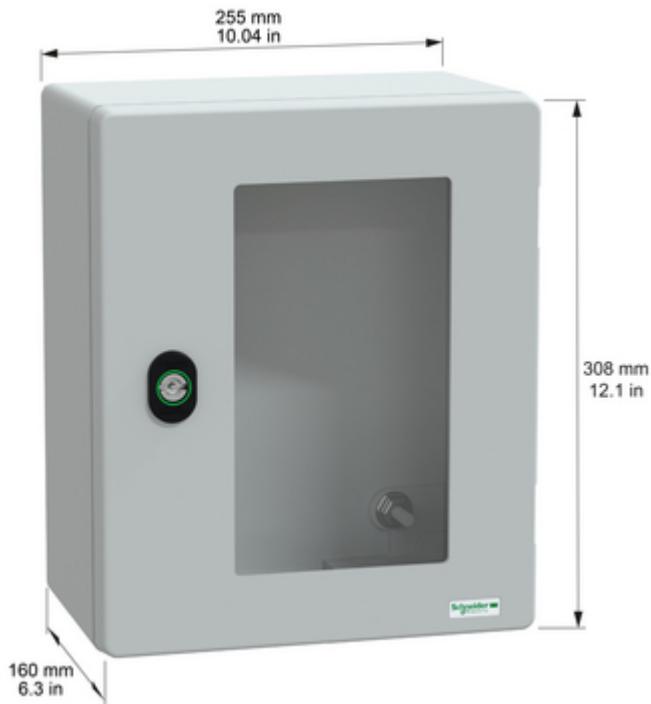

Fiche technique du produit

NSYPLM3025TG

Image of product / Alternate images

Alternative



Fiche technique du produit

NSYPLM3025TG

Image of product in real life situation



Fiche technique du produit

NSYPLM3025TG

Offer Marketing Illustration

Packaging

