



Moteurs synchrones, 2 sens de marche à condensateur

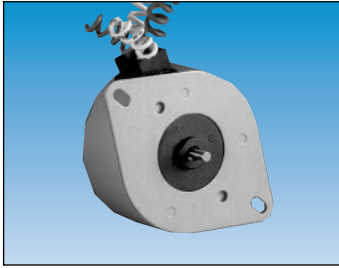

- Vitesse constante en fonction de la fréquence d'alimentation
- Sens de rotation contrôlé par un condensateur de déphasage
- Puissance utile de 0,98 Watts
- Palier fritté lubrifié à vie
- Silencieux
- Homologué UL, CSA (classe B) - VDE


Pour passer commande

Type	Tension / Fréquence	Vitesse de base du moteur (tr/min)	Puissance absorbée (W)	Puissance utile (W)	Couple d'accrochage utile max. (mN.m)	Référence
82 520 0	230/240 V 50 Hz	250	3,5	0,98	37,5	82 520 014

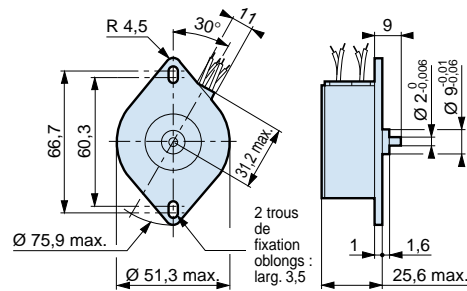


Motoréducteurs synchrones, 2 sens de marche à condensateur

(avec moteur 82 520 0)

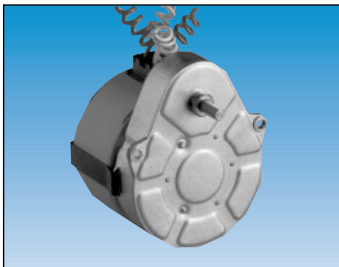

- Vitesse constante en fonction de la fréquence d'alimentation
- Gamme de rapports important
- Sens de rotation contrôlé par un condensateur de déphasage
- Rotor à aimant permanent
- Homologué UL, CSA, VDE ; conforme aux normes CEI


Branchement En parallèle

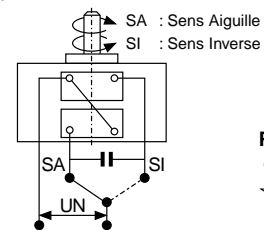


Pour passer commande

Type	Réducteur de vitesse	Résistance mécanique (N.m)	Vitesse de sortie du réducteur (tr/min)	Références
82 524 0	81 021 0	0,5	25	230 • 240 V

Courbe couple vitesse

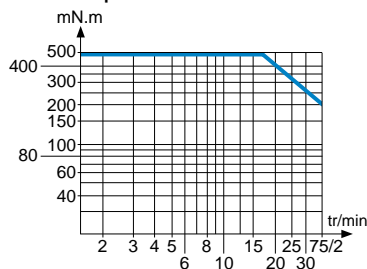

Encombrement

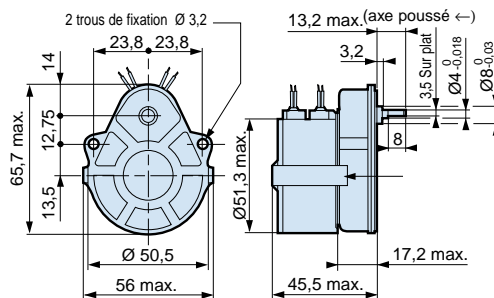

25
20
12,5
10
8,33
6,25
5
4
3,13
2,08
1,67
1
0,50
0,21

82 524 001
82 524 002
82 524 003
82 524 004
82 524 005
82 524 006
82 524 008
82 524 010
82 524 011
82 524 013
82 524 014
82 524 016
82 524 019
82 524 021

Pour d'autres produits, consulter nos catalogues spécialisés... Pour d'autres produits, consulter nos catalogues...