

プリント基板用コネクタ - IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 - 1793558

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 125 A, 定格電圧 (III/2): 1000 V, 極数: 2, ピッチ: 15 mm, 色: 緑, コンタクト表面: 銀, 取付け方法: ハンダ接続



特長

- ✓ 逆ソケット仕様IPC 35 HC、プリント基板のフィンガーセーフ出力用 (IPC 35HCプラグと組合せ) またはプリント基板間接続用 (PC 35ソケットと組合せ)
- ✓ DFK仕様はハウジングパネル内部を固定
- ✓ 組込みねじフランジでプリント基板にねじ接続



基本情報

梱包	25 pc
GTIN	 4 046356 621298
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	66.48 g
関税	85366990
生産国	ポーランド
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	28.5 mm
ピッチ	15.00 mm
寸法a	15 mm
高さ	44.9 mm
	49.5 mm
はんだピンの長さ	4.6 mm
ピン寸法	2,4 x 2,5 mm
穴径	3.6 mm

その他

製品範囲	IPCV 35 HC/...GF
------	------------------

プリント基板用コネクタ - IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 - 1793558

技術データ

その他

絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	8 kV
定格サージ電圧 (III/2)	8 kV
定格サージ電圧 (II/2)	8 kV
定格電圧 (III/2)	1000 V
定格電圧 (II/2)	1000 V
標準規格 I _N	125 A
最大負荷電流	125 A
絶縁材質	PBT
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	2

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

認証

UL Recognized / CCA / IECCEB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC


プリント基板用コネクタ - IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 - 1793558

認証


防爆認証


提出した認証

認証の詳細

UL Recognized 		
	B	C
標準規格 IN	115 A	115 A
定格電圧UN	600 V	600 V

CCA

IECEE CB Scheme 	
標準規格 IN	125 A
定格電圧UN	1000 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
標準規格 IN	125 A
定格電圧UN	1000 V

EAC

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

プリント基板用コネクタ - IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 - 1793558

アクセサリ

コーディングプロファイル - CP-HC - 1686478



コーディングプロファイル、ストリップ当たりコーディングプロファイル4点、コーディングキーの方向に挿入

その他の製品

プリント基板用コネクタ - IPC 35 HC/ 2-STF-15,00 - 1784790



プラグ, 定格電流: 125 A, 定格電圧 (III/2) : 1000 V, 極数: 2, ピッチ: 15 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: 銀

プリント基板用コネクタ - PC 35 HC/ 2-GF-15,00 - 1762741



ソケット, 定格電流: 125 A, 定格電圧 (III/2) : 1000 V, 極数: 2, ピッチ: 15 mm, 色: 緑, コンタクト表面: 銀, 取付け方法: ハンダ接続


プリント基板用コネクタ - PCV 35 HC/ 2-GF-15,00 - 1762796



ソケット, 定格電流: 125 A, 定格電圧 (III/2) : 1000 V, 極数: 2, ピッチ: 15 mm, 色: 緑, コンタクト表面: 銀, 取付け方法: ハンダ接続

図面

穴あけ加工図

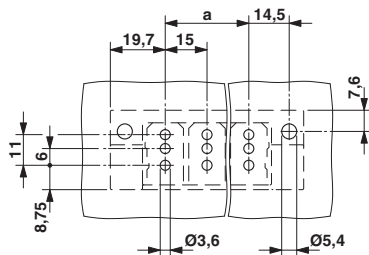

外形寸法

