

Hilfsstromschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP
 Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist
 Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfsstromschalter
Ausführung des Produkts	anbaubar
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	20 000
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Hilfsschalter	Ja
Produkterweiterung	Hilfsschalter
Anzahl	
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	1
Anzahl der Schließer	1
Anzahl der Wechsler	0






Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5 ... 2,5 mm ²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	0,5 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	24 ... 12

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	55 g
Umgebungstemperatur	-25 ... +55 °C -40 ... +75 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CCC	 UR	 VDE	 EG-Konf.
		Sonstige	 LRS

sonstiges	Railway
Sonstige	Schwingen / Schocken

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3010>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3010>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3010

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



13 21

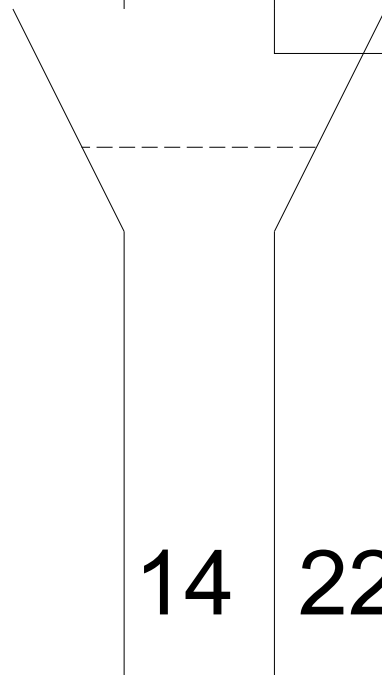

14 22

