


## MERKMALE

- Ummantelung aus Edelstahl 310
- Entspricht IEC 584
- Mineralisolierung
- Flexibel, kann in Form gebogen werden

## RS Pro Thermoelement Typ K, 150 mm Länge, 1,5 mm Durchmesser → +1100 °C

RS Best.-Nr. 228-7445

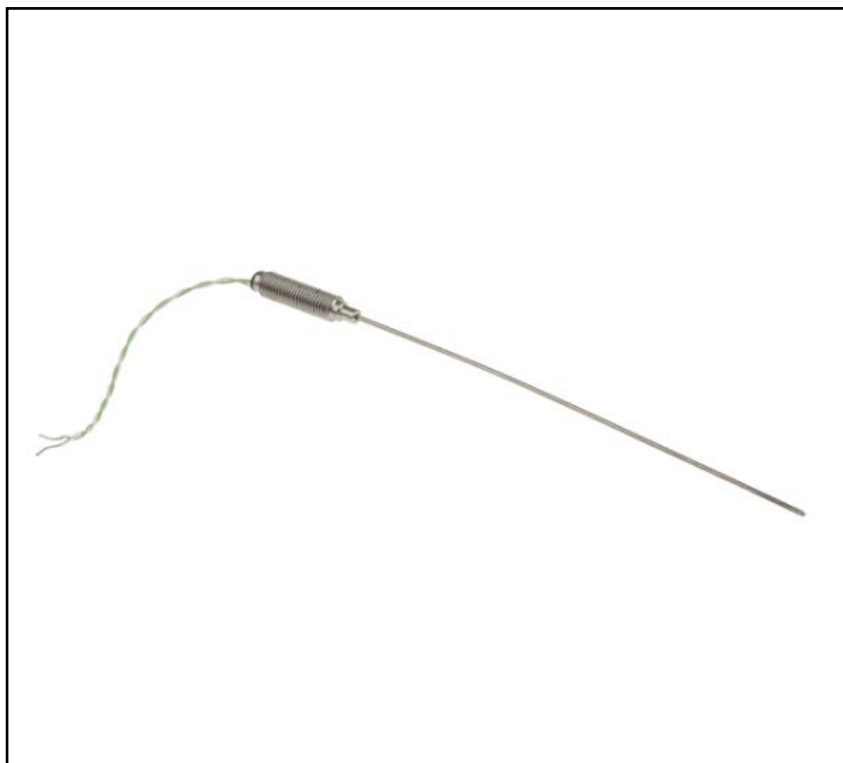

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Die Thermoelementsonden der Typen K und J von RS PRO haben eine robuste Bauweise und erfüllen die Norm IEC 584. Diese Thermoelement-Temperaturfühler haben einen 150 mm langen Edelstahl-Sondenmantel mit 4,5 mm Durchmesser zum Schutz vor Korrosion. Das Kabel hat eine langlebige Bauweise mit Glasfaserisolierung, umgeben von einem Edelstahl-Außengeflecht. Diese Thermoelemente haben eine geerdete heiße Kontaktstelle, die ihnen eine schnelle Ansprechzeit verleiht

## Allgemeine


<b>Thermoelementtyp</b>	Typ K
<b>Temperaturmessbereich</b>	-100 °C bis 1100 °C.
<b>Baugewerbe</b>	Mineralisoliert
<b>Messstelle</b>	Isolierte heiße Verbindung
<b>Genauigkeit</b>	±1.5°C
<b>Ausgang</b>	100 °C = 4,096 mV
<b>Seebeck-Koeffizient</b>	41 µV / °C
<b>Sender</b>	Keine
<b>Kalibrierungsverfügbarkeit</b>	Ja
<b>Anwendung</b>	Wärmetauscher, Kraftwerke, Ziegel- und Zementöfen, Wärmebehandlungs- und Glühöfen, Thermostate, Lebensmittelthermometer, Fahrzeugdiagnose

## Mechanische

<b>Sondendurchmesser</b>	1.5mm
<b>Sondenlänge</b>	150mm
<b>Sondengehäuse</b>	Edelstahl
<b>Isolierung/Ummantelung</b>	Edelstahl 310
<b>Typ der Anschlussklemmen</b>	Kabel
<b>Kompensierende Kabellänge</b>	100mm
<b>Kabelisolierung</b>	Glasfaser

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	IEC 584
<b>Normen erfüllt</b>	IEC

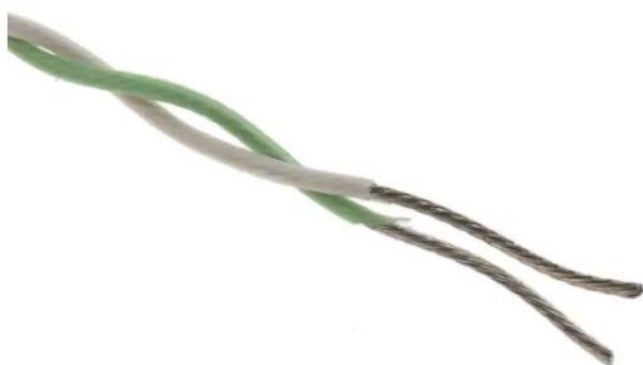

T/C Type	Conductors	Length	Termination	+Positive tail wire	-Negative tail wire code	Allied Code	RS order Code
'K'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Green	White	70643600	363-0250
'K'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Green	White		110-4482
'K'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Green	White		123-6306
'K'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Green	White		123-6307
'J'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Black	White	70643599	363-0244
'J'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Black	White		123-6308
'J'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Black	White		123-6309
'J'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Black	White		123-6310
'T'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Brown	White	70643601	363-0266
'T'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Brown	White		123-6311
'T'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Brown	White		123-6312
'T'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Brown	White		123-6313

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
J	1/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657194	827-5980
J	1/0.2mm	+Black/-White	50 metres	70657195	827-5984
J	1/0.315mm	+Black/-White	25 metres	70657198	827-5993
J	1/0.315mm	+Black/-White	50 metres	70657199	827-5996
K	1/0.315mm	+Green/-White	25 metres	70657200	827-6000
K	1/0.315mm	+Green/-White	50 metres	70657205	827-6019
T	1/0.315mm	+Brown/-White	25 metres	70657208	827-6028
T	1/0.315mm	+Brown/-White	50 metres	70657206	827-6022
J	1/0.508mm	+Black/-White	25 metres	70657197	827-5990
J	1/0.508mm	+Black/-White	50 metres	70657201	827-6003
K	1/0.508mm	+Green/-White	25 metres	70657203	827-6012
K	1/0.508mm	+Green/-White	50 metres	70657204	827-6016
J	7/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657202	827-6006
K	7/0.2mm	+Green/-White	25 metres	70657207	827-6025
T	7/0.2mm	+Brown/-White	25 metres	70657209	827-6031
N	7/0.2mm	+Pink/-White	25 metres	70657210	827-6034

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657084	<b>827-5615</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641729	<b>236-3820</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657085	<b>827-5619</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70646156	<b>611-7889</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657088	<b>827-5628</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	10 metres	70641640	<b>219-4753</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	25 metres	70657078	<b>827-5592</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	50 metres	70657079	<b>827-5596</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	100 metres	70641737	<b>236-3915</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	200 metres	70657081	<b>827-5606</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	10 metres	70641637	<b>219-4703</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	25 metres	70641734	<b>236-3870</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	50 metres	70657095	<b>827-5653</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	100 metres	70651749	<b>762-1146</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	200 metres	70657098	<b>827-5662</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	10 metres	70641635	<b>219-4668</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	25 metres	70657091	<b>827-5637</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	50 metres	70657089	<b>827-5631</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	100 metres	70657092	<b>827-5640</b>

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657082	<b>827-5609</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641629	<b>219-4551</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657080	<b>827-5603</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70641630	<b>219-4573</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657083	<b>827-5612</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657086	<b>827-5621</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70657087	<b>827-5625</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657090	<b>827-5634</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70651750	<b>762-1152</b>
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70657096	<b>827-5656</b>
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70646158	<b>611-7902</b>
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657097	<b>827-5659</b>
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70641641	<b>219-4769</b>
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70657093	<b>827-5643</b>
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657094	<b>827-5647</b>

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656106	<b>814-0030</b>
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656111	<b>814-0049</b>
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656109	<b>814-0042</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656110	<b>814-0046</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656113	<b>814-0055</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656114	<b>814-0058</b>
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656104	<b>814-0024</b>
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656107	<b>814-0033</b>
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656108	<b>814-0036</b>
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	25 metres	70656121	<b>814-0080</b>
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	50 metres	70656126	<b>814-0099</b>
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	100 metres	70656124	<b>814-0092</b>
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	25 metres	70656125	<b>814-0096</b>
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	50 metres	70656128	<b>814-0106</b>
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	100 metres	70656129	<b>814-0109</b>

T/C Type	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied code	RS order code
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656102	<b>814-0018</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656105	<b>814-0027</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656103	<b>814-0020</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	25 m	70656096	<b>813-9995</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	100 m	70656098	<b>814-0005</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	200 m	70656099	<b>814-0008</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	25 m	70656119	<b>814-0074</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	100 m	70656122	<b>814-0083</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	200 m	70656123	<b>814-0086</b>
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656127	<b>814-0103</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656130	<b>814-0112</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656131	<b>814-0115</b>