
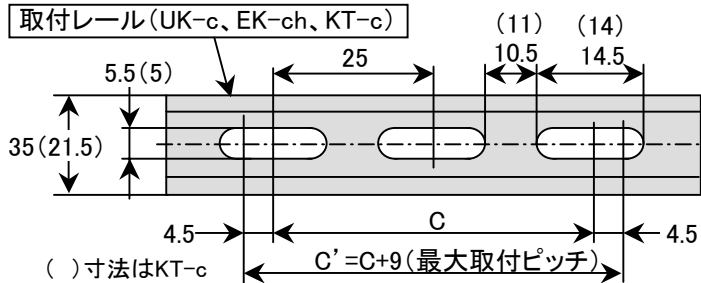


# レール取り付け寸法早見表

基本形式: UK10、UK15、UK25、UK35、UK60/61、UK80/81、UK100、UK15HO、UK25HO、UK35HO、UKT60/61、UKT80/81、UKT100

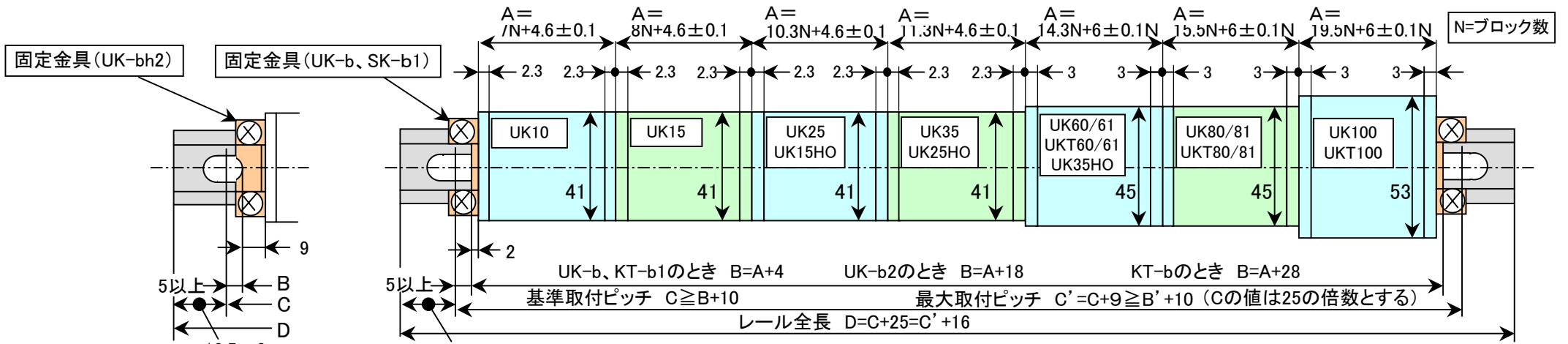

レール全長	D	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
基準取付ピッチ	C	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Cにおける最大取付B寸法		15	40	65	90	115	140	165	190	215	240	265	290	315	340	365	390	415	440	465	490
最大取付ピッチ	C'	34	59	84	109	134	159	184	209	234	259	284	309	334	359	384	409	434	459	484	509
C'における最大B寸法	B'	24	49	74	99	124	149	174	199	224	249	274	299	324	349	374	399	424	449	474	499

レール全長	D	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000
基準取付ピッチ	C	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975
Cにおける最大取付B寸法		515	540	565	590	615	640	665	690	715	740	765	790	815	840	865	890	915	940	965
最大取付ピッチ	C'	534	559	584	609	634	659	684	709	734	759	784	809	834	859	884	909	934	959	984
C'における最大B寸法	B'	524	549	574	599	624	649	674	699	724	749	774	799	824	849	874	899	924	949	974

## UK-b使用の時

N数	UK10			UK15			UK25、UK15HO			UK35、UK25HO			UK60/61、UK35HO UKT60/61			UK80/81 UKT80/81			UK100、UKT100		
	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C
1	12	16	50	13	17	50	15	19	50	16	20	50	20	24	50	22	26	50	26	30	50
2	19	23	50	21	25	50	25	29	50	27	31	50	35	39	50	37	41	75	45	49	75
3	26	30	50	29	33	50	36	40	50	39	43	75	49	53	75	53	57	75	65	69	100
4	33	37	50	37	41	75	46	50	75	50	54	75	64	68	100	68	72	100	84	88	100
5	40	44	75	45	49	75	57	61	75	62	66	100	78	82	100	84	88	100	104	108	125
6	47	51	75	53	57	75	67	71	100	73	77	100	92	96	125	100	104	125	124	128	150
7	54	58	75	61	65	75	77	81	100	84	88	100	107	111	125	115	119	150	143	147	175
8	61	65	75	69	73	100	88	92	125	96	100	125	121	125	150	131	135	150	163	167	200
9	69	73	100	78	82	100	98	102	125	107	111	125	136	140	150	146	150	175	182	186	200
10	76	80	100	86	90	100	109	113	125	119	123	150	150	154	175	162	166	200	202	206	225
11	83	87	100	94	98	125	119	123	150	130	134	150	164	168	200	178	182	200	222	226	250
12	90	94	125	102	106	125	129	133	150	141	145	175	179	183	200	193	197	225	241	245	275
13	97	101	125	110	114	125	140	144	175	153	157	175	193	197	225	209	213	225	261	265	275
14	104	108	125	118	122	150	150	154	175	164	168	200	208	212	225	224	228	250	280	284	300
15	111	115	125	126	130	150	161	165	175	176	180	200	222	226	250	240	244	275	300	304	325
16	118	122	150	134	138	150	171	175	200	187	191	225	236	240	250	256	260	275	320	324	350

注) 1.A寸法は+公差で計算し、小数点第1位を四捨五入した値です  
 2.固定金具はUK-bを使用し、レールの長穴中央を取り付ける場合の寸法表です。  
 取付ピッチをC' とするときはレール全長が若干短くなります。

N数	UK10			UK15			UK25、UK15HO			UK35、UK25HO			UK60/61、UK35HO UKT60/61			UK80/81 UKT80/81			UK100、UKT100		
	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C	A	A+4	C
17	125	129	150	142	146	175	181	185	200	198	202	225	251	255	275	271	275	300	339	343	375
18	132	136	150	150	154	175	192	196	225	210	214	225	265	269	300	287	291	325	359	363	375
19	140	144	175	159	163	175	202	206	225	221	225	250	280	284	300	302	306	325	378	382	400
20	147	151	175	167	171	200	213	217	250	233	237	250	294	298	325	318	322	350	398	402	425
21	154	158	175	175	179	200	223	227	250	244	248	275	308	312	325	334	338	350	418	422	450
22	161	165	175	183	187	200	233	237	250	255	259	275	323	327	350	349	353	375	437	441	475
23	168	172	200	191	195	225	244	248	275	267	271	300	337	341	375	365	369	400	457	461	475
24	175	179	200	199	203	225	254	258	275	278	282	300	352	356	375	380	384	400	476	480	500
25	182	186	200	207	211	225	265	269	300	290	294	325	366	370	400	396	400	425	496	500	525
26	189	193	225	215	219	250	275	279	300	301	305	325	380	384	400	412	416	450	516	520	550
27	196	200	225	223	227	250	285	289	300	312	316	350	395	399	425	427	431	450	535	539	550
28	203	207	225	231	235	250	296	300	325	324	328	350	409	413	425	443	447	475	555	559	575
29	211	215	225	240	244	275	306	310	325	335	339	350	424	428	450	458	462	475	574	578	600
30	218	222	250	248	252	275	317	321	350	347	351	375	438	442	475	474	478	500	594	598	625
31	225	229	250	256	260	275	327	331	350	358	362	375	452	456	475	490	494	525	614	618	650
32	232	236	250	264	268	300	337	341	375	369	373	400	467	471	500	505	509	525	633	637	650
33	239	243	275	272	276	300	348	352	375	381	385	400	481	485	500	521	525	550	653	657	675
34	246	250	275	280	284	300	358	362	375	392	396	425	496	500	525	536	540	550	672	676	700
35	253	257	275	288	292	325	369	373	400	404	408	425	510	514	525	552	556	575	692	696	725
36	260	264	275	296	300	325	379	383	400	415	419	450	524	528	550	568	572	600	712	716	750
37	267	271	300	304	308	325	389	393	425	426	430	450	539	543	575	583	587	600	731	735	750
38	274	278	300	312	316	350	400	404	425	438	442	475	553	557	575	599	603	625	751	755	775
39	282	286	300	321	325	350	410	414	425	449	453	475	568	572	600	614	618	650	770	774	800
40	289	293	325	329	333	350	421	425	450	461	465	475	582	586	600	630	634	650	790	794	825
41	296	300	325	337	341	375	431	435	450	472	476	500	596	600	625	646	650	675	810	814	825
42	303	307	325	345	349	375	441	445	475	483	487	500	611	615	625	661	665	675	829	833	850
43	310	314	325	353	357	375	452	456	475	495	499	525	625	629	650	677	681	700	849	853	875
44	317	321	350	361	365	375	462	466	500	506	510	525	640	644	675	692	696	725	868	872	900
45	324	328	350	369	373	400	473	477	500	518	522	550	654	658	675	708	712	725	888	892	925
46	331	335	350	377	381	400	483	487	500	529	533	550	668	672	700	724	728	750	908	912	925
47	338	342	375	385	389	400	493	497	525	540	544	575	683	687	700	739	743	775	927	931	950
48	345	349	375	393	397	425	504	508	525	552	556	575	697	701	725	755	759	775	947	951	975
49	353	357	375	402	406	425	514	518	550	563	567	600	712	716	750	770	774	800			
50	360	364	375	410	414	425	525	529	550	575	579	600	726	730	750	786	790	800			