


ROLLE Z 82X70 KGL BOCK-GH 100 G80

Rad Serie RT

Gabelrollen aus Stahl und Guss Polyurethan 95 Sh.A Lagerung mit oder ohne Rillenkugellager.
Rad mit Rillekugellager.


Gehäuse-Serie E70

Extraschwerlast Gehaeuse E70 aus dickem geschweisstem Stahlblech; mit Axial und Kegelrollenlager. Finish: Blau Lackfarbe.

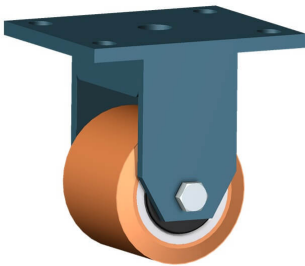

Technische Daten

Raddurchmesser	D	82 mm
Laufbreite	E	70,0 mm
Kugellagersitz-Durchmesser	s	47 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Aussen Lagerabstand	V	66 mm
Artikelgewicht		2,520 kg
Gesamtbauhöhe	H	131 mm
Platte-Außenmaße	AxB	135x110 mm
Lochabstand	axb	105x75 mm
Lochabstand	axb	105x80 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M12
Gabelbreite	U	73 mm
Tragfähigkeit		700 kg

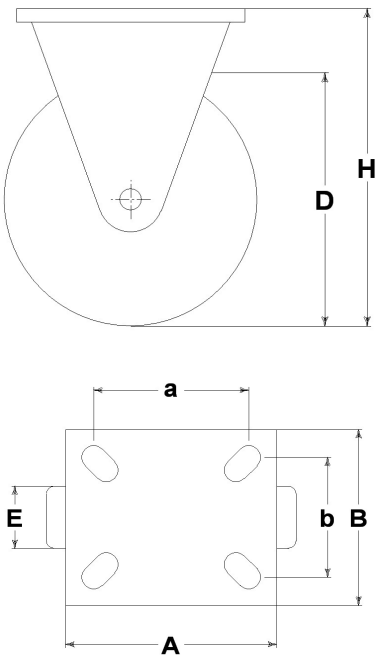

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**