


# Yコネクタ

## NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10

部品番号: 133124

FESTO

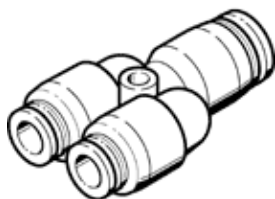

### データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2.3 mm
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	8.5 g
エア接続ポート 1	適用チューブ外径: 6mm
エア接続ポート 2	外径4mmのチューブ用
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	ステンレス