


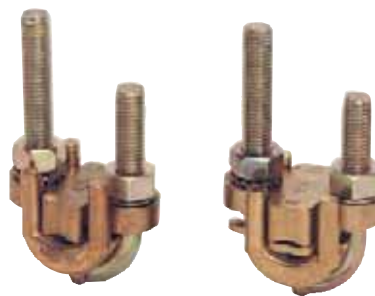

Serre-câbles pour ligne cuivre


Caractéristiques

- ✓ Sur demande, les serre-câbles type SE peuvent être équipés de vis bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").




Serre-câbles à étrier type SE-P

Code article	Réf.		Capacités		A	B	C	D
			Min. mm ²	Max. mm ²				
7603101	SE2-25P	25	2 x 4	2 x 25	35	32	19	5
7603111	SE2-50P	10	2 x 10	2 x 50	32	36	23	6
7603121	SE2-75P	25	2 x 16	2 x 75	32	46	23	6
7603131	SE2-120P	10	2 x 35	2 x 120	43	55	30	8
7603141	SE2-240P	15	2 x 70	2 x 240	56	80	36	10

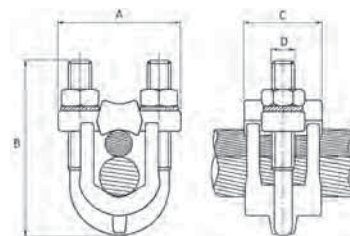


Serre-câbles à étrier type SE (visserie imperdable)

Code article	Réf.		Capacités		A	B	C	D
			Min. mm ²	Max. mm ²				
7603201	SE2-25	25	2 x 4	2 x 25	26	45	18	5
7603211	SE2-50	10	2 x 10	2 x 50	29	57	20	6
7603221	SE2-75	25	2 x 16	2 x 75	35,5	60	23	6
7603231	SE2-120	10	2 x 35	2 x 120	43	75	28	8
7603241	SE2-240	25	2 x 70	2 x 240	59	85	35	10

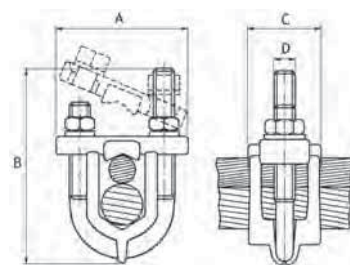

Serre-câbles à étrier type SE-S (pour conducteurs séparés - visserie imperdable)

Code article	Réf.		Capacités		A	B	C	D
			Equal sections P	Equal sections D				
7603261	SE2-50S	10	50	50	29	57	20	6
7603281	SE2-120S	10	120	75	43	75	28	8

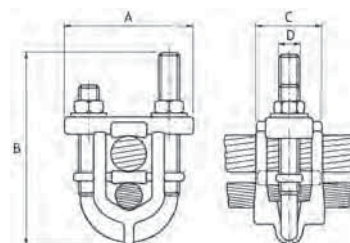

Option F : Ecrou fusible au couple nominal de pose.

Conditionnement

Sauf mention contraire, toutes les dimensions sont en millimètres.