


113A.10C 113A.C - Clés à molette chromées

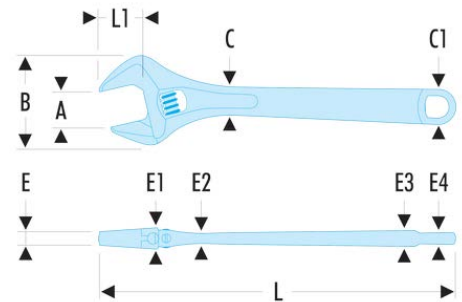

- Bonne accessibilité à la molette = réglage facile.
- Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum.
- Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique.
- Sens de rotation de la molette à droite.
- Gamme de 4" à 24".
- Présentation : corps chromé et faces tête polies.

A [mm]: 30

B [mm]: 69,5

C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5

C1 [mm]: 28,5

E [mm]: 9,0

E maxi [mm]: 9

E1 [mm]: 15,5

E2 [mm]: 9,5

E3 [mm]: 12,7

E4 [mm]: 10,0

L [mm]: 255

L1 [mm]: 29

[g]: 480