

端子，弹簧型端子连接， 双层， 3 个连接点， 贯通式端子， 2.5mm²， 蓝色



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	端子排
产品的规格	双层端子
产品变型	双层端子用于按照 IEC 60715 标准在安装导轨上的安装
端线板结构 端子层内部桥接	否
一般技术数据	
端子光栅尺寸	5.2 mm
工作电压 测定值	500 V
防护等级	
按照UL 94的可燃性级别	V0
主电路	
工作电流 测定值	22 A
外形	
颜色	蓝色
产品详细信息	
产品组件 需要 短路电阻片	是
数	
端子层的数量	2
夹紧位置的数量 每个端子层	3
连接	
可连接的导线截面 单芯线的	
• 最小值	0.08 mm²
• 最大值	4 mm²
可连接的导线截面 细芯线的	
• 带有电缆末端加工 最小值	0.14 mm²
• 带有电缆末端加工 最大值	2.5 mm²
• 无电缆末端加工 最小值	0.08 mm²
• 无电缆末端加工 最大值	2.5 mm²
连接规格 1	笼卡型端子连接
连接规格 2	笼卡型端子连接
位置 连接端子	顶部
机械设计	
高度	91.18 mm

高度 最低安装方式时	47.5 mm
深度	45.9 mm
长度	92 mm
紧固类型	凹顶导轨 TH35
净重	15 g
材料 绝缘体的	其他

环境条件	
环境温度 运行期间	
• 最小值	-60 °C
• 最大值	105 °C

认可 证书		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)


[Environmental Con-
firmations](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8WH2023-0AF01>
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8WH2023-0AF01>
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2023-0AF01
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

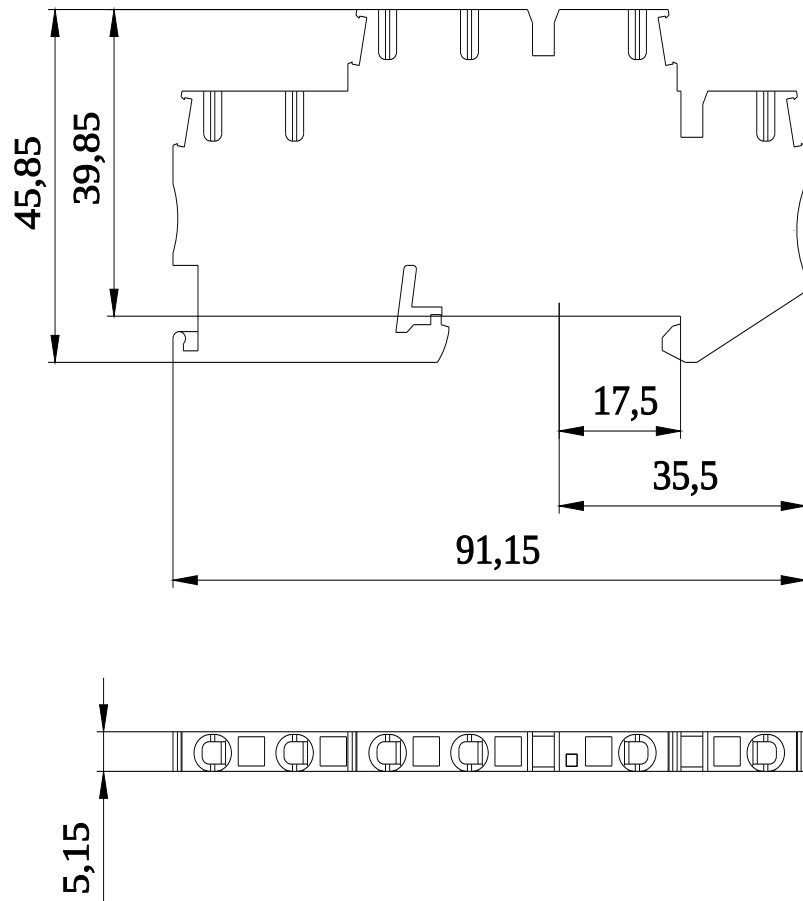

上一次修改:

2024/6/17 

