


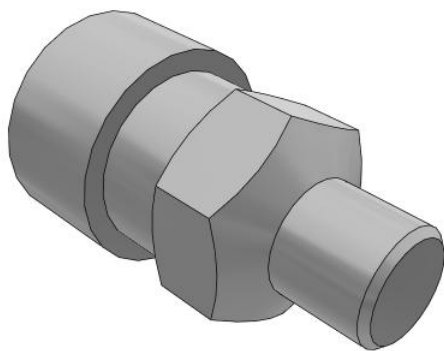

KK130S-*M, Coupleurs S, Modèle fileté

KK130S-02MS

Fiche technique


General series information

- Modèle fileté.
- Orifice: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2.

Spécifications standards

Type	S (Coupleur)
Raccord	R 1/4
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.5 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 MPa
Pression d'épreuve	2 MPa
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C (Sans gel)
Principe d'étanchéité	Filetage et téflonnage
Revêtement	Bague : nickelée. Autres pièces métalliques externes : Chromé zingué
Poids	0.076 Kg

Dimensions

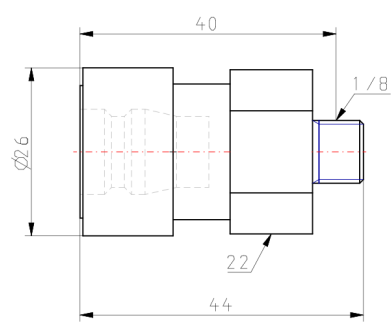

Information supplémentaire

Catalogue

[KK130-B_FR.pdf](#)