


操作器

分销方
Rs-online



704.070.5

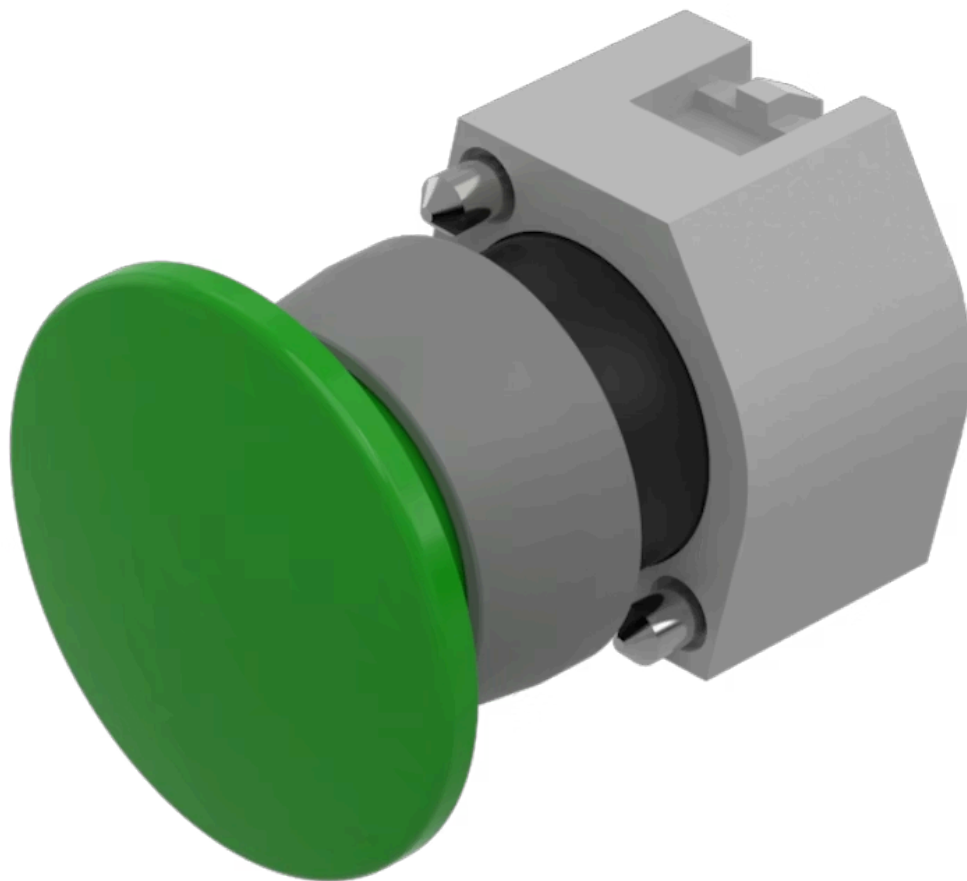

<https://rs-online.eao.com/component/704.070.5...>

您的产品:



704.070.5 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 40 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	灰色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	绿色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

机械特性

开关动作:	自复位
机械寿命:	≤ 3 百万次
重量:	0.02 kg

证书

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 绿色, 塑料, 不透明, 圆形, 灰色, 塑料, 自复位


外壳颜色: 灰色

外壳材质: 塑料


提示: 最多可安装3个开关元件

最大开关单元的数量: 3

接线图:

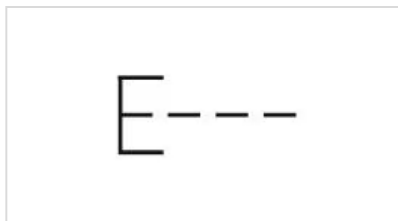


安装开孔:

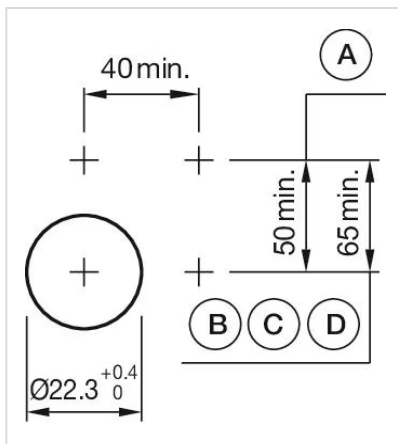

A = 螺钉端子
 B = 推入式端子
 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
 D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:

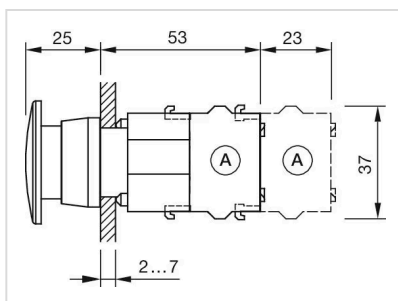

A = 螺钉端子