

SUPRATECH

PJO050x18-Ø8

EAN 4031582428353

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	18 mm
Alésage - Ø	8 mm
Longueur de moyeu	21 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.021 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	35 kg
Capacité de charge statique	70 kg

Dimensions

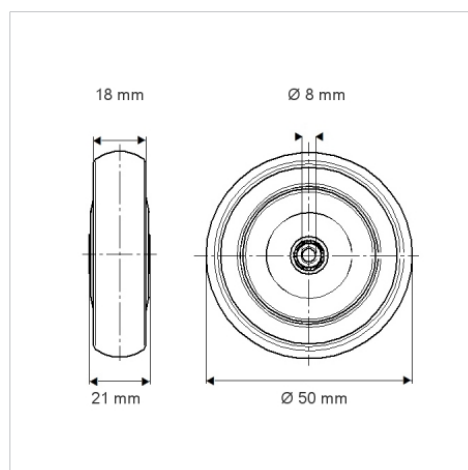

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○