



FICHE TECHNIQUE



Miroir de sécurité / Safety mirror

Gamme / Range	SIGN
Référence / Reference	663-4618
Code usine	A3
Douane / Customs	70091000
EAN	3321369965708

Diamètre réflecteur / Reflector diameter	600 mm
Diamètre cadre / Frame diameter	610 mm
Longueur visière / Eyeshade length	75 mm
Distance de vue / Sight distance	12 m
Poids / Weight	3,0 kg

DESCRIPTION :

- Miroir rond avec visière
- Fabriqué en polycarbonate
- Incassable
- Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure

ACCESSOIRES :

- 1 fixation pour mur ou poteau ø 50 mm

EMBALLAGE :

- 1 élément par carton

Fabriqué en / Made of	Polycarbonate
Coloris / Color	Orange

DESCRIPTION :


- Rounded mirror with eyeshade
- Made of polycarbonate
- Unbreakable
- Suitable either for an outdoor or an indoor use

ACCESSORIES :

- 1 fixation for wall or pole ø 50 mm

PACKING :

- 1 piece in a carton

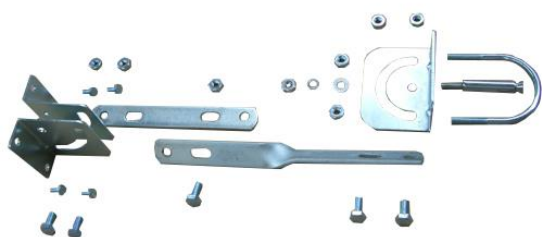

UVC/Consumer sales unit	1	
Carton / Carton	620 x 600 x 120 mm	
Hauteur palette / Pallet height	1,2 m	1,8 m
Cartons par couche / Cartons per layer	2	2
Couches par palette / Layers per pallet	8	13
Cartons par palette / Cartons per pallet	16	26
Produits par palette / Products per pallet	16	26
Poids palette net / Pallet net weight	48 kg	78 kg
Poids palette brut / Pallet gross weight	68 kg	98 kg