

# E/MK - 终端固定件

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421633>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

终端固定件，宽度：6.2 mm，颜色：灰色



## 商业数据

订货号	1421633
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BE7111
产品关键代码	BE7111
目录页面	页码442 (CL-2005)
GTIN	4017918021559
单件重量（含包装）	1.418 g
单件重量（不含包装）	1.428 g
原产地	PL

# E/MK - 终端固定件

1421633


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421633>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	终端紧固件
尺寸	
尺寸图	
宽度	6 mm
高度	22 mm
深度	11.4 mm
NS 35/7,5深度	19.5 mm
长度	22 mm

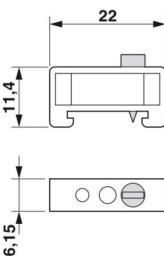

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
涂层	3.2 mm 固定孔

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

### 安装

安装类型	NS 15
------	-------

# E/MK - 终端固定件


1421633

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421633>



## 图纸

尺寸图

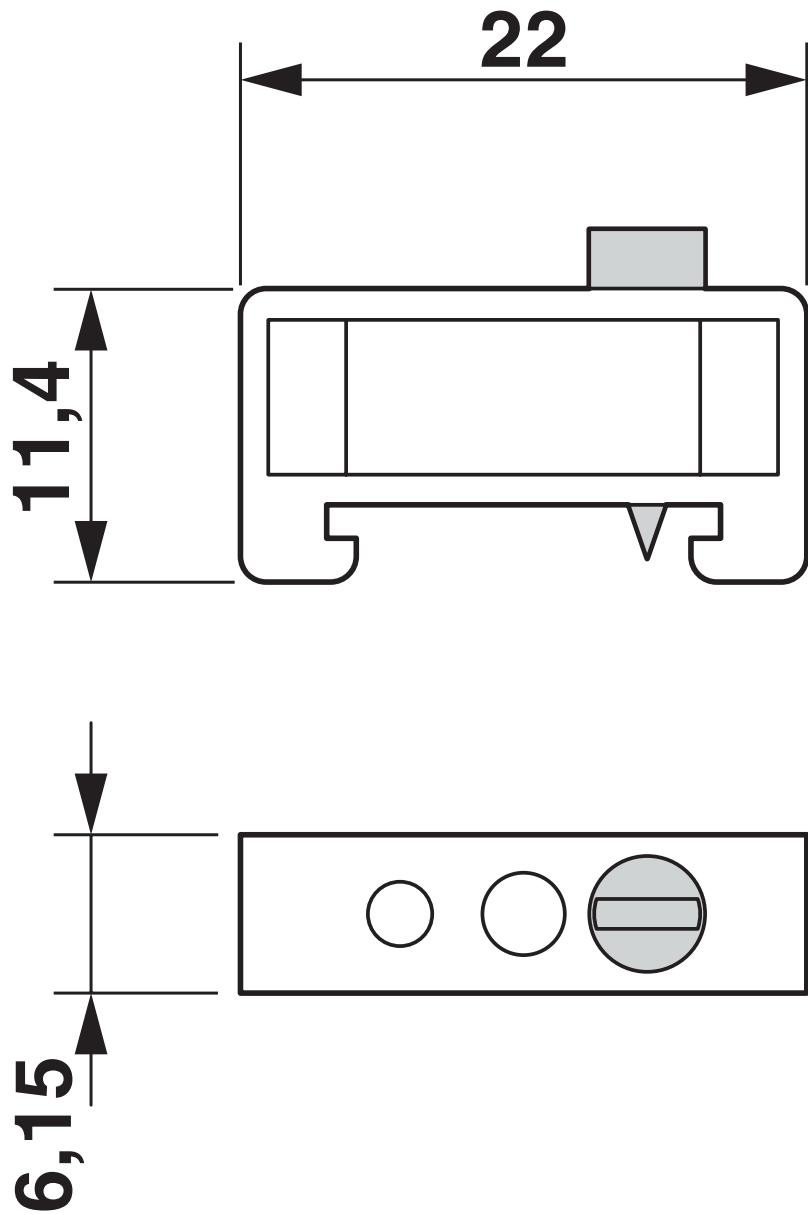

# E/MK - 终端固定件

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421633>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

### ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# E/MK - 终端固定件

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421633>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)