


CHIAVI A BUSSOLA IN POLLICI CON BOCCA POLIGONALE

235 3/4 PN

ISO 1174-1

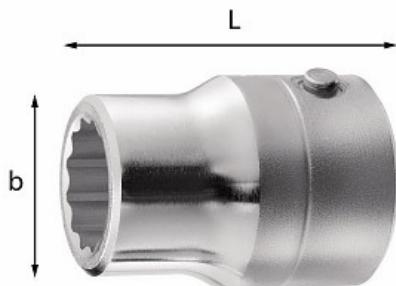

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

Dettagli famiglia

Codice	◆ Bocca poligonale "	b mm	L mm
U02353054	7/8	33.7	51
U02353056	15/16	36	51
U02353057	1	38	52.5
U02353058	1 1/16	39.8	52.5
U02353059	1 1/8	41.7	52.5
U02353061	1 1/4	46	59
U02353063	1 5/16	48.2	59
U02353065	1 3/8	50.2	59
U02353066	1 7/16	51	59
U02353067	1 1/2	54.3	67

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	Bocca poligonale "	b mm	L mm
U02353071	1 5/8	57.3	67
U02353073	1 11/16	60.7	67
U02353074	1 3/4	62.2	67
U02353076	1 13/16	63.5	75
U02353077	1 7/8	66.2	75
U02353080	2	68.5	75

Serie / Configurazioni

Articoli



612 3/4 PB - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (17 pz)