


アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online

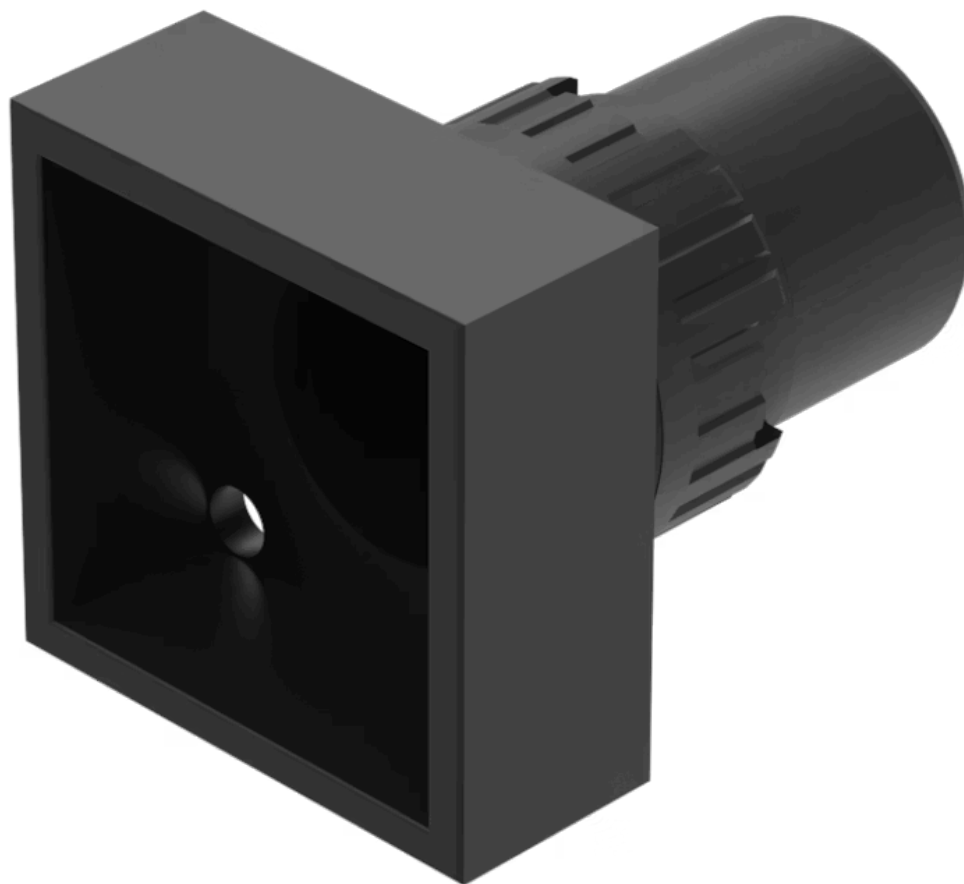

61-0059.0



<https://rs-online.eao.com/component/61-0059.0...>

お客様の製品:



61-0059.0 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	24 mm x 24 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

取付けタイプ:	パネル実装
---------	-------

機械的特性

締め付けトルク:	最大 0.5 Nm
重量:	0.005 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠)
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, 24 mm x 24 mm, スクエア, 黒, プラスチック


寸法: 24 mm x 24 mm

内部寸法: 20 mm x 20 mm


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック、UL 94 V0準拠、自己消火性

配線図:

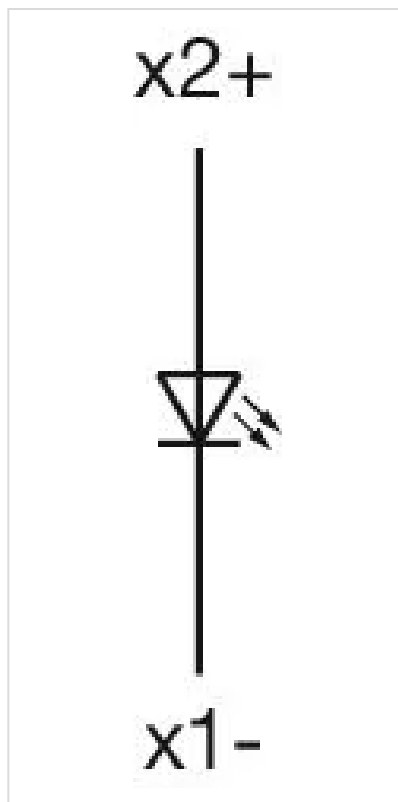


マウントカットアウト:

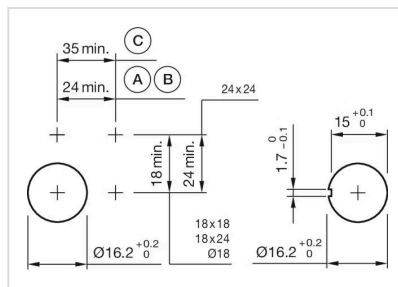

A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
 B = 半田端子接続
 C = ねじ端子接続

寸法図:

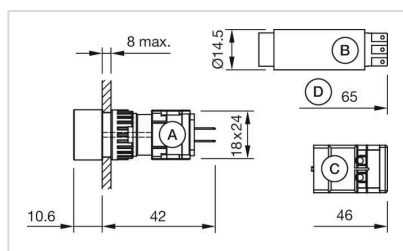

- A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
- B = 半田端子接続
- C = ねじ端子
- D = 自動点滅機
- E = プッシュボタンスイッチングエレメント
- F = スナップアクション・スイッチエレメント