


Schalldämpfer U-1/8

Teilenummer: 2307

★ Kernprogramm

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

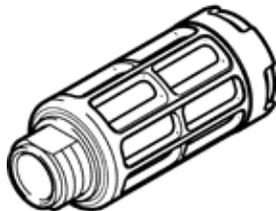

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	2.050 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	2 g
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform