


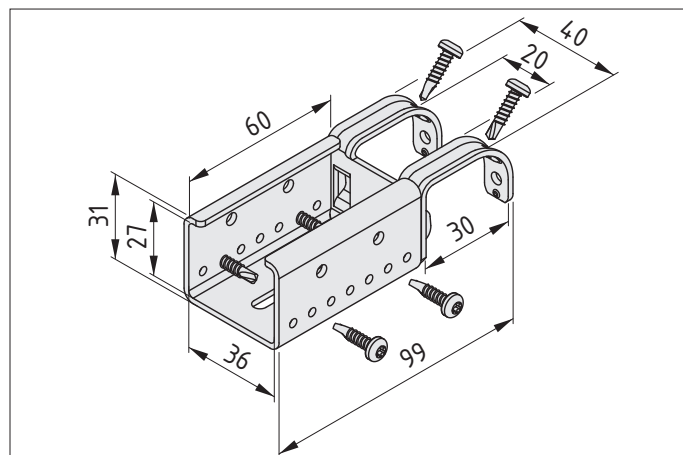

Die Brücke zwischen zwei Rollenbahnen St D30, wenn sich das Gefälle ändert: Die Aufnahme I greift ins U. Sicher verrastet auf einem (Profil-) Rohr D30, bei Bedarf auch durch selbstbohrende Schrauben zusätzlich daran fixiert. Die Verbindung bleibt gelenkig, sollte das Gefälle α später einmal angepasst werden.

Eine echte Empfehlung für den Bau von KanBan-Regalen!

Lieferumfang

Aufnahme, St, verzinkt
6 Halbrundschauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt

Technischer Hinweis

[0.0.647.07](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.647.07
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	150,0 g
max. Belastbarkeit	500 N

Zubehör	
0.0.664.48	Rolle D46/D30-20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.641.78	Rollenbahn St Führungsschiene z ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.673.10	Befestigungsring D40/D30-10
0.0.648.74	Rollenbahn Aufnahme Adapterhülse D30 ESD, schwarz
0.0.642.39	Halbrundschaube selbstbohrend St 3,9x16, TX20
0.0.639.05	Rollenbahn St Führungsschiene z, grau ähnlich RAL 7042
0.0.719.30	Führungsschiene 6 36x26-47, natur