

## Datenfrontplatte - VS-SI-FP-2F - 1658532

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Datenfrontplatte, Kunststoff, mit 2 Freetnet-Steckplätzen



RoHS

### Kaufmännische Daten

|  |                     |
|--|---------------------|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK               |
| GTIN                                     |                     |
| GTIN                                     | 4046356162876       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17,440 g            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 19,300 g            |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Herkunftsland                            | Deutschland         |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |

### Technische Daten

#### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 45 mm   |
| Breite | 51 mm   |
| Länge  | 87,5 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

#### Allgemein

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Farbe                          | grau                          |
| Material                       | PBT (Datenfrontplatte)        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                            |
| Montagehinweis                 | passend für alle Einbaurahmen |

#### Normen und Bestimmungen

# Datenfrontplatte - VS-SI-FP-2F - 1658532

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen


|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

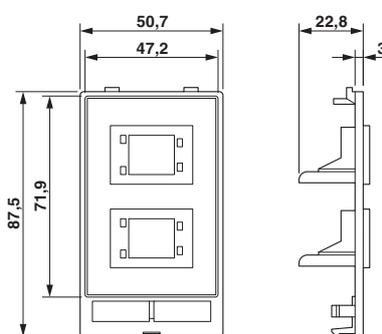

Maßbild

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27140816 |
| eCl@ss 5.0 | 27189239 |
| eCl@ss 5.1 | 27189200 |
| eCl@ss 6.0 | 27189200 |
| eCl@ss 7.0 | 27189217 |
| eCl@ss 8.0 | 27189217 |
| eCl@ss 9.0 | 27189217 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000007 |
| ETIM 3.0 | EC000007 |
| ETIM 4.0 | EC000007 |
| ETIM 5.0 | EC000456 |
| ETIM 6.0 | EC000456 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |

# Datenfrontplatte - VS-SI-FP-2F - 1658532

## Klassifikationen

### UNSPSC

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 11    | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2  | 39121302 |

## Zubehör

### Zubehör

#### Buchseinsatz

RJ45-Buchseinsatz - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936



RJ45-Buchseinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kupferlegierung, Anschlussart: IDC, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 22

RJ45-Buchseinsatz - VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - 1652949



RJ45-Buchseinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, Anschlussart: IDC, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22

USB-Buchseinsatz - VS-04-BUA-FK-F/IP67 - 1653854



USB-Buchseinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Flachbandkabel-Anschlussleiste, Rastermaß 2,54, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface

USB-Buchseinsatz - VS-04-BUB-FK-F/IP67 - 1653867



USB-Buchseinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ B auf Flachbandkabel-Anschlussleiste, Rastermaß 2,54, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface

## LWL-Steckverbinder (geräteseitig)

## Datenfrontplatte - VS-SI-FP-2F - 1658532

### Zubehör

LWL-Kupplung - VS-SCRJ-GOF-KU - 1654358



SC-RJ-Kupplungseinsatz, duplex, für Patch-Panel VS-PP-19-1HE-16-F, Terminaloutlets VS-TO...F... und Datenfrontplatte VS-SI-FP-2F, verwendbar für Fasertypen GOF (Multimode & Singlemode), PCF und Polymer

---

### Markierungsmaterial

Kennzeichnungsschildchen - VS-SI-BZ - 1656660



Bezeichnungsschild, Kunststoff, Platte mit 20 Schildern

---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>