

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



704.002.7



<https://rs-online.eao.com/component/704.002.7...>

お客様の製品:



704.002.7 アクチュエーター

前面

| | |
|-------------|---------|
| フロント寸法: | Ø 29 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | グレー |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-------|
| デザイン: | レイズド |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|---------------|--------|
| レンズ 色: | カラーレス |
| レンズ 素材: | プラスチック |
| レンズ 形状: | フラッシュ |
| レンズ 外観: | 透明 |
| マーキングプレート 色: | 白 |
| マーキングプレート 外観: | 半透明 |
| マーキングプレート 照光: | 照光用 |

電気的特性

| | |
|-----|---|
| 規格: | スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠 |
|-----|---|

機械的特性

端子: ねじ端子
重量: 0.032 kg

周辺条件

IP保護等級: IP65前面
使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証



REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 29 mm, フラッシュ, カラーレス, プラスチック, 透明, 丸形, グレー, プラスチック, ねじ端子
ハウジング 色: グレー
ハウジング 材質: プラスチック
ヒント: 白熱球またはLED
配線図:



マウントカットアウト:

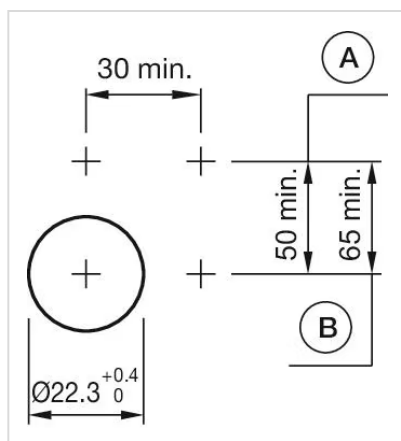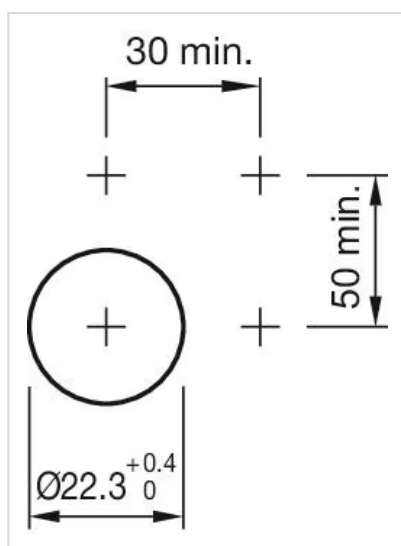

A = ねじ端子
 B = スプリングケージ端子 (PIT)

寸法図:



A = ねじ端子