

## 貫通モジュール - UM 45-FLK20/ZFKDS - 2293543

このPDF文書に表示されているデータはフニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.ja/download>)



VARIOFACEモジュール、スプリングケージ接続、リボンケーブルコネクタ付き、NS 35/7.5に取付け、20極



### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 120443
1個あたりの重量(梱包を含まない)	61.47 g
関税	85369010
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### 寸法

幅	75 mm
高さ	45 mm
奥行き	50 mm

#### 環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C

#### その他

最大許容動作電圧	< 50 V AC
	60 V DC
最大許容電流(分岐あたり)	1 A
極数	20
状態表示	なし
取付け位置	任意
標準/規則	IEC 60664

## 貫通モジュール - UM 45-FLK20/ZFKDS - 2293543

### 技術データ

#### その他

	DIN EN 50178
	IEC 62103
汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	II

### 分類

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

#### 認証

##### 認証

---

##### 認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

---

##### 防爆認証

---

##### 提出した認証

## 貫通モジュール - UM 45-FLK20/ZFKDS - 2293543

### 認証

#### 認証の詳細

UL Recognized 	
標準規格 IN	1 A
定格電圧UN	125 V

cUL Recognized 	
標準規格 IN	1 A
定格電圧UN	125 V

EAC
EAC

cULus Recognized 	
--	--

### アクセサリ

アクセサリ

システムケーブル

ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - 2296391



丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：0.5 m

ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - 2296401



丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：1.0 m

## 貫通モジュール - UM 45-FLK20/ZFKDS - 2293543

### アクセサリ

---

ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - 2296472



丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：1.5 m

---

ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485



丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：2.0 m

---

ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - 2296498



丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：3.0 m

---

ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - 2296508



丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：4.0 m

---

ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK - 2296511



丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：6.0 m

## 貫通モジュール - UM 45-FLK20/ZFKDS - 2293543

### アクセサリ

ケーブル - FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - 2296524



丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：8.0 m

---

ケーブル - FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - 2296537



丸ケーブルセット、20ピンソケットコネクタ、1:1接続、MODICON TSX Micro、Premium、Quantumなどに使用可能、ピン数：20、ケーブル長：10.0 m

---

ケーブル - FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



丸ケーブルアセンブリ、シールドなし、長さ指定可

---

### ドライバ工具

ドライバ - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504




操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ：0.4 x 2.5 x 75 mm、すべり止めグリップ付き

---

### 図面

回路図

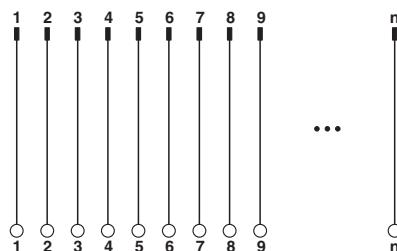

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>