

PPS1 MM - Raccord droit aluminium fileté mâle conique pour tubes



Pour tube Ø ext. (mm)

25

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Matière

Tube et raccords aluminium

Filetage mâle BSPT

R 1

Vide

-0.98 bar (98% vide)

Point fort

Système évolutif

Technologie

PPS Grip Concept

Température

-20°C à +80°C


Conforme aux normes

DESP REACH

Description

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage mâle BSPT
PPS1 MM1617	16	R 3/8
PPS1 MM1612	16	R 1/2
PPS1 MM2012	20	R 1/2

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage mâle BSPT
PPS1 MM2027	20	R 3/4
PPS1 MM2512	25	R 1/2
PPS1 MM2527	25	R 3/4
PPS1 MM2534	25	R 1
PPS1 MM3234	32	R 1
PPS1 MM3242	32	R 1 1/4
PPS1 MM4042	40	R 1 1/4
PPS1 MM4049	40	R 1 1/2
PPS1 MM5049	50	R 1 1/2
PPS1 MM5060	50	R 2
PPS1 MM6360	63	R 2
PPS1 MM6376	63	R 2 1/2
PPS1 MM8076	80	R 2 1/2
PPS1 MM8090	80	R 3

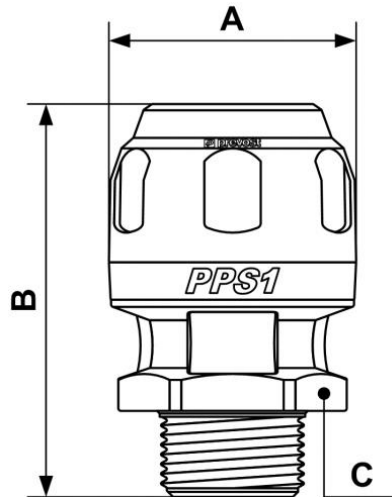

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
PPS1 MM1617	32	52	26
PPS1 MM1612	32	58	26
PPS1 MM2012	38	65	32
PPS1 MM2027	38	67	32
PPS1 MM2512	46	73	38
PPS1 MM2527	46	74	38
PPS1 MM2534	46	78	38
PPS1 MM3234	57	88	46
PPS1 MM3242	57	89	46
PPS1 MM4042	68	106	57

Référence	A mm	B mm	C mm
PPS1 MM4049	68	106	57
PPS1 MM5049	84	120	72
PPS1 MM5060	84	124	72
PPS1 MM6360	100	146	90
PPS1 MM6376	100	152	90
PPS1 MM8076	121	173	110
PPS1 MM8090	121	175	110