


フロントベゼル セット

704.955.10

販売事業者
Rs-online

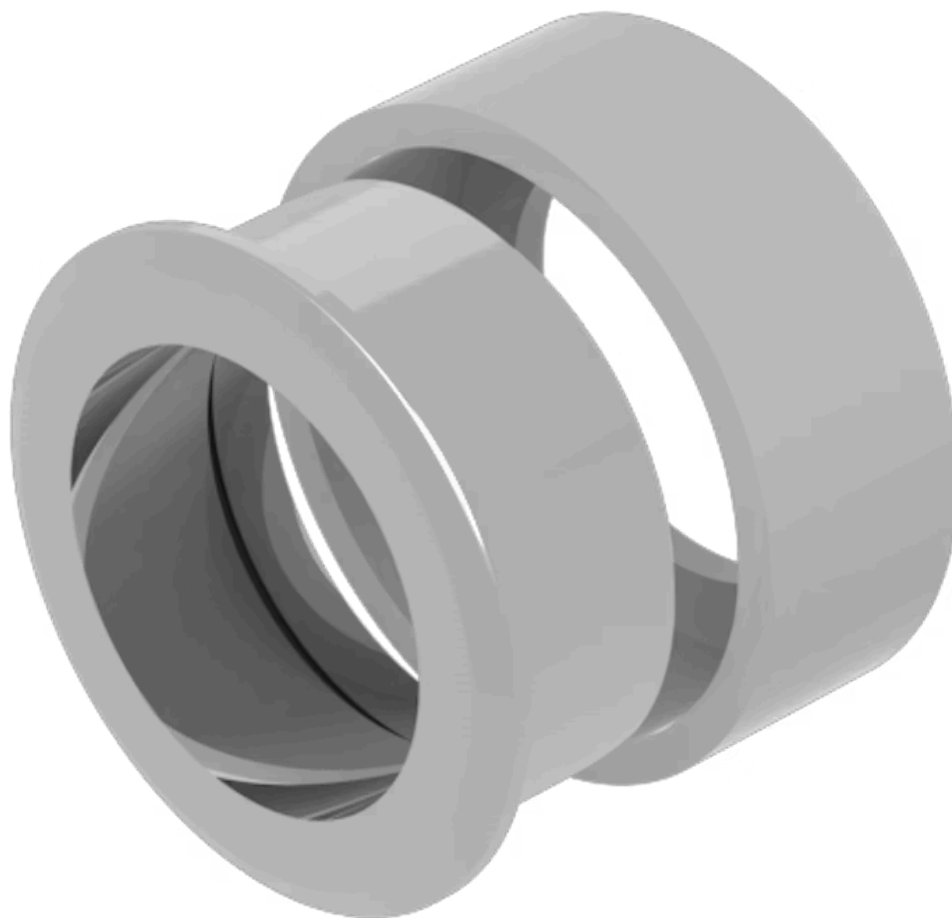

<https://rs-online.eao.com/component/704.955.1...>

お客様の製品:



704.955.10 フロントベゼルセット

前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	ステンレススチール316
フロントベゼル タイプ:	フラッシュ

取付け

取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

機械的特性

重量:	0.034 kg
-----	----------


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	フロントベゼルセット, Ø 35 mm, アルミ地色, ステンレススチール316
寸法:	Ø 35 mm
ハウジング 色:	銀
ハウジング 材質:	メタル

マウントカットアウト:

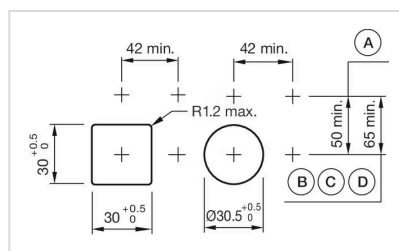

A = ねじ端子

B = スプリングケージ端子 (PIT)

C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm

D = ダブルプラグイン接続 6.3 x 0.8 mm