

# 照光エレメント

販売事業者  
Rs-online



45-320.2E12



<https://rs-online.eao.com/component/45-320.2E...>

お客様の製品:

---



## 45-320.2E12 照光エレメント

読み込み中...

### 取付け

コンポーネント 取付けタイプ: ベース取付け

### 操作・表示部分

照光 色: 赤

### 電気的特性

定格電圧: 24 - 240 V AC/DC

サージ電圧耐性: 4 kV

Lumi. 輝度: 900 - 1400 mcd

### 機械的特性

端子: ねじ端子

端子詳細 1: ソリッド 2 x (1.0 ~ 1.5mm<sup>2</sup>)  
- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm<sup>2</sup>)

端子詳細 2: 細径撚り線  
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm<sup>2</sup>)  
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 1.5 mm<sup>2</sup>)  
- 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

重量: 0.02 kg

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明:

照光エレメント, ねじ端子, 赤, 24 - 240 V AC/DC, ベース取付け

ヒント:

照光エレメント ベースマウントは、エンクロージャーのみで使用可能

配線図:

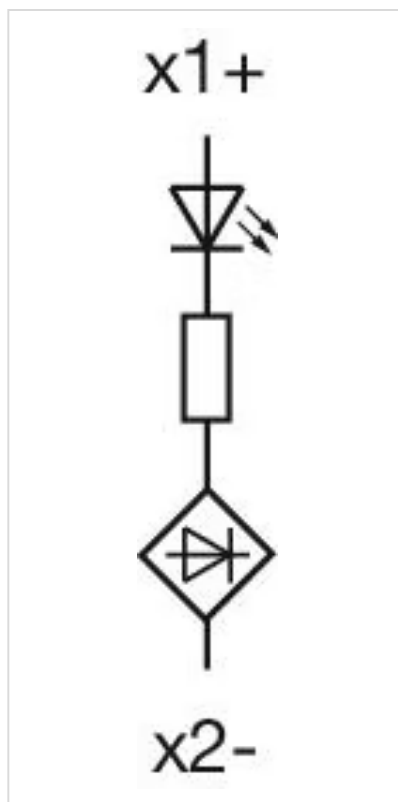

寸法図:

