


Datenblatt

8MR6000-0AM67

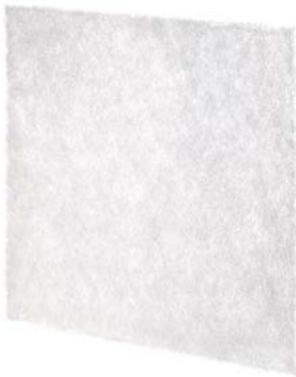

Filtermatte, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, IP54, Gütekasse G3

Ausführung

Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filtermatte
Ausführung des Produkts	Gütekasse G3
Ausführung des Lüfters Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten

Ausschnittsbreite	292 mm
Ausschnitthöhe	292 mm

Schutzzart und Schutzklasse

Schutzzart IP	IP54
---------------	------

Produktdetails

Produktbestandteil Lüfter	Nein
---------------------------	------

Mechanischer Aufbau

Höhe	283 mm
Breite	283 mm
Einbauort	Schalschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Ja
Nettogewicht	0,1 kg
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur während Betrieb	
• minimal	-10 °C
• maximal	55 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produkt-zulassung	Sonstige	Umwelt
------------------------------	----------	--------



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=8MR6000-0AM67>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/vw/de/ps/8MR6000-0AM67>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=8MR6000-0AM67

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

24.05.2025 

