

Scafftag® Bedienungsanleitung



Das Gerüst muss vor der Benutzung überprüft werden, wenn:

- zuvor eine Witterung geherrscht hat, die seine Standfestigkeit oder Stabilität beeinträchtigt haben könnte

- das Gerüst erheblich erweitert wurde
- anderweitige Änderungen am Gerüst vorgenommen wurden
- die letzten Prüfung inzwischen mehr als sieben Tage zurückliegt

1. Phase



Der Halter, der im leeren Zustand den Verbotshinweis anzeigt, wird ab der ersten Aufbauphase dauerhaft an allen legalen Zutrittspunkten (der Zutritt erfolgt in der Regel über eine Leiter) am Gerüstaufbau befestigt und verbleibt dort bis zum Abbau des Gerüsts, damit die Sicherheitshinweise unterdessen für jeden ersichtlich sind.

Der Halter lässt sich folgendermaßen am Gerüst befestigen:

- Hängend an einer Gerüststange
- Mit einem Kabelbinder

2. Phase



Auf der Rückseite des Einsteckschilds müssen Sie folgende Details vermerken:

- Gerüst angefordert von
- Zeichnungsreferenznummer
- Standort
- Aufgebaut von
- Aufbaudatum
- Kontaktdetails der für alle Anfragen zum Gerüstaufbau zuständigen Kontaktperson

Ein vollständig ausgefülltes Einsteckschild muss folgendes enthalten:

- Die Referenznummer des Gerüsts
- Die Lastklasse
- Eine mit Uhrzeit und Datum versehene Unterschrift des Prüfers

Anschließend wird das Gerüst überprüft, um dessen Betriebsfähigkeit festzustellen. Wenn das Gerüst die Prüfung besteht, wird das Einsteckschild mit dem Datum und der Unterschrift versehen und in den Halter gesteckt.

3. Phase



Falls das Gerüst die Prüfung einmal nicht besteht, muss das Einsteckschild aus dem Halter entfernt werden, der daraufhin ein Verbotssymbol und den deutlich lesbaren Text „Dieses Gerüst nicht verwenden“ anzeigt.

4. Phase



Wenn das Gerüst eine erneute Prüfung besteht, wird das Status-Einsteckschild aktualisiert und wieder in den Halter gesteckt.

Durch den Einsatz des Scafftag®-Systems demonstrieren Sie, dass Sie Ihrer Verantwortung gegenüber Ihren Mitarbeitern nachkommen und alle praktisch durchführbaren Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass sie

ihren Arbeitsplatz jederzeit sicher betreten, nutzen und wieder verlassen können, und ihnen darüber hinaus alle erforderlichen Informationen für ihre Arbeitssicherheit bereitstellen.



Befestigungsarten

Der Scafftag®-Anhänger lässt sich mit einem Kabelbinder befestigen oder an eine Gerüststange hängen. Wir empfehlen Ihnen, den Scafftag®-Anhänger im Zutrittsbereich des Gerüsts (der Zutritt erfolgt in der Regel über eine Leiter) zu befestigen.



Scafftag®


Technische Daten

Scafftag® ist das weltweit führende Statuskennzeichnungssystem für Gerüste, das bei Arbeiten in der Höhe die Vermeidung von Gefahren und die effiziente Handhabung von Prüfverfahren unterstützt.

Das Scafftag®-System gewährleistet mit seinem einzigartigen Halter- und Einsteckschildsystem, dass der aktuelle Status des Gerüsts sofort für alle Benutzer ersichtlich ist.

Der Halter verfügt über eine universelle Aufhängeöse, die sich sowohl für Systemgerüste als auch für Rohr- und Schellengerüste eignet.


Der Halter

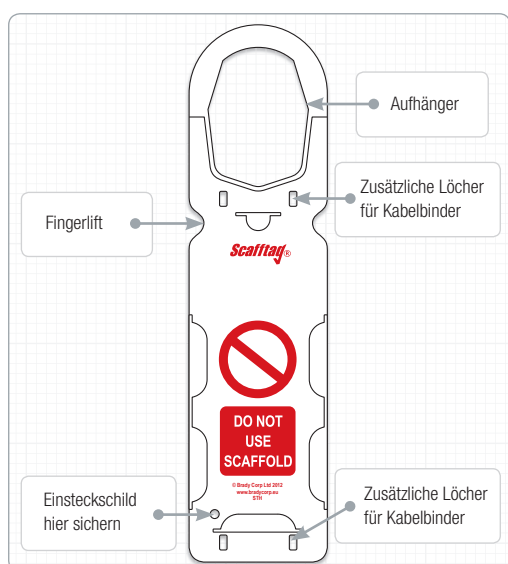

Technische Daten des Halters

- TEMPERATURTOLERANZ: -20 °C bis +80 °C
- MATERIAL: Nylon 6
- MASSE: 358 mm x 91 mm
- BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN: Hängend, Kabelbinder

Das Einsteckschild

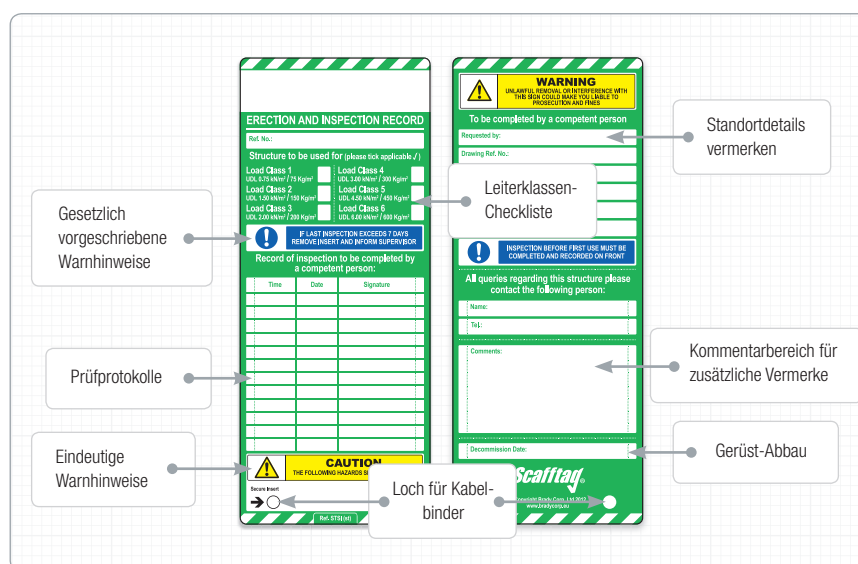

Technische Daten des Einsteckschilds

- TEMPERATURTOLERANZ: Höchsttemperatur 125 °C
- MATERIAL: Polypropylen
- MASSE: 200 mm x 83 mm

Benutzerfreundlich

- Eindeutige Warnschilder
- Eindeutige gesetzliche Vorschriften, die befolgt werden müssen
- Loch für Kabelbinder, um das Einsteckschild im Halter zu sichern
- Kommentarbereich für zusätzliche Vermerke zu speziellen Standortdetails
- Ermöglicht Ihnen das Protokollieren und Datieren von bis zu 12 Prüfungen



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrika	+971 4881 2524	Naher Osten	+971 4881 2524
Belgien	+32 (0) 52 45 78 11	Norwegen	+47 70 13 40 00
Dänemark	+45 66 14 44 00	Slowakische Republik	+421 2 3300 4800
Frankreich	+33 (0) 3 20 76 94 48	Spanien	+34 900 902 993
Deutschland	+49 (0) 6103 7598 660	Schweden	+46 (0) 8 590 057 30
Ungarn	+36 23 500 275	Türkei	+90 212 264 02 20
Italien	+39 02 26 00 00 22	GB	+44 (0) 1295 228 288

©2013 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Ihr Brady-Vertriebspartner

www.bradyeurope.com