

# 126A - Clés à ergots articulées


## Description

- APPLICATION SPÉCIFIQUE - Pour écrous avec trous latéraux
- POLYVALENT - Crochets amovibles
- HAUTE PERFORMANCE - La charnière est équipée d'une rondelle élastique garantissant un fonctionnement fluide et fiable
- MULTI-OUVERTURE - Ces 5 dimensions remplacent plus de clés que les modèles fixes classiques
- HAUTE PERFORMANCE - Ergots traités pour une dureté élevée
- GRANDE CAPACITÉ - De 15 à 180 mm

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



## Dessin technique

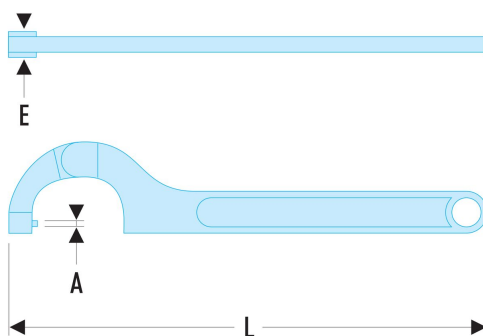

|         |   | A (mm) | E (mm) | L (mm) |
|---------|---|--------|--------|--------|
| 126A.35 | [126A.35] Clé à ergots, modèle articulé, ouverture 15-35 mm | 3.00   | 10.00  | 168.00 |
| 126A.50 | [126A.50] Clé à ergots, modèle articulé, ouverture 35-50 mm | 4.00   | 12.00  | 202.00 |
| 126A.80 | [126A.80] Clé à ergots, modèle articulé, ouverture 50-80 mm | 5.00   | 14.00  | 280.00 |

|          |  | A (mm) | E (mm) | L (mm) |
|----------|--|--------|--------|--------|
| 126A.120 | [126A.120] Clé à ergots, modèle articulé, ouverture 80-120 mm  | 6.00   | 18.00  | 345.00 |
| 126A.180 | [126A.180] Clé à ergots, modèle articulé, ouverture 120-180 mm | 8.00   | 20.00  | 492.00 |