

SG 4/4

Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Sa pression vapeur de 4 bar lui confère une grande efficacité. Nettoyeur vapeur certifié norme NF T72/110.



Référence 1.092-104.0

- Désinfection certifiée
- Temps de préchauffage réduit
- Pompe pour remplissage de chaudière


Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784943117
Contenance de chaudière	l	2,4
Capacité du réservoir	l	2
Pression de la vapeur	bar	max. 4
Puissance de chauffe	W	2300
Temps de chauffe	min	9
Température du brûleur	°C	max. 145
Longueur du câble	m	7,5
Voltage	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	8
Poids avec emballage	kg	11,2
Dimensions (L x l x H)	mm	475 x 320 x 275

Équipement

Réservoir		rechargeable en permanence
Poignée ergonomique		■
Flexible vapeur avec poignée-pistolet	m	2
Power buse		■
Tuyaux d'aspiration de vapeur	Pièce(s)	2
Brosse ronde, petite (noire)	Pièce(s)	1
Fonction VapoHydro		■

■ Standard.

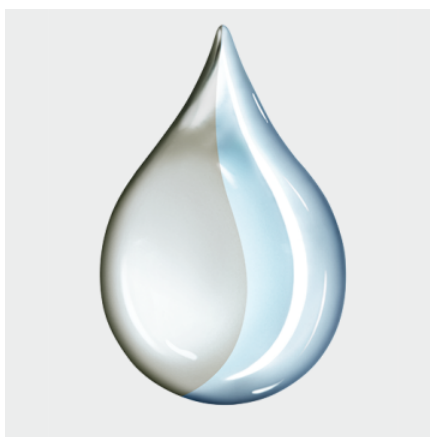

Désinfection certifiée et hautement efficace

- Désinfection des surfaces selon la norme EN 16615 vérifiée par un laboratoire externe.
- Spectre d'efficacité bactéricide et virucide contre les virus enveloppés PLUS.
- Germes testés : Enterococcus hirae, MVA, Norovirus murins, Adénovirus.

Désinfection sans produits chimiques

- Respect des ressources et absence de résidus, puisqu'il suffit de le nettoyer à l'eau.
- Sécurité maximale grâce à la prévention du développement de germes multirésistants.
- Nettoyage des surfaces sans produits chimiques.

Système à deux réservoirs

- Le réservoir d'eau propre peut être constamment rempli, puisque la chaudière et le réservoir sont séparés.
- Seule une partie du volume total est chauffée. La vapeur se forme ainsi très rapidement et de manière constante.
- Grâce à ses 4 litres de volume total, le SG 4/4 s'utilise pendant très longtemps sans devoir être rempli.

ACCESSOIRES POUR SG 4/4

1.092-104.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEUR VAPEUR - ASPIRATEUR VAPEUR - TABLE DE REPASSAGE				
Suceurs				
Jeu de Powerbuses	1	2.863-263.0	Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec rallonge. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès (par ex. les coins et les jointures) sans effort et dans le respect de l'environnement.	■
Suceur à main	2	2.884-280.0	Pour nettoyer les cabines de douche, carrelages muraux entre autres. S'utilise avec ou sans housse	■
Gicleur ponctuel	3	2.884-281.0	Pour nettoyer sans efforts les endroits difficiles d'accès. Associée à la brosse ronde, nombreuses applications possibles dans la cuisine, la salle de bains et les WC.	■
Raclette vapeur pour vitres	4	2.863-025.0	Suceur pratique pour nettoyer facilement et soigneusement les vitres, glaces, etc. au moyen du nettoyeur vapeur.	□
Embouts brosses				
Set de brosse ronde (2 noires, 2 jaunes)	5	2.863-324.0		□
Jeu de brosses rondes	6	2.863-264.0	Jeu de brosses rondes pratique contenant deux brosses noires et deux brosses jaunes, convenant parfaitement à différentes zones d'utilisation.	□
Jeu de brosses rondes avec filetage laiton	7	2.863-061.0	Kit de brosses rondes à poils en laiton pour une élimination aisée des salissures tenaces et incrustées.	□
Jeu de 4 brosses rondes	8	2.863-058.0	Deux couleurs différentes pour des applications différentes.	□
Jeux de lingettes				
Bonnette pour buse à main	9	2.863-344.0	Jeu de deux serpillières pour la buse à main. Les serpillières sont en microbres pour décoller et ramasser encore plus de saletés.	□
Set de nettoyage pour la salle de bain	10	2.863-171.0	2 serpillières douces en peluche, 1 chiffon abrasif pour éliminer les résidus tenaces de calcaire et de savon; 1 chiffon à lustrer pour un résultat sans traces ni peluche.	□
Set de nettoyage pour la cuisine	11	2.863-172.0	2 serpillières douces en peluche, une bonnette douce en peluche pour buse à main pour mieux décoller et absorber la saleté; 1 chiffon pour nettoyer et entretenir les surfaces en inox	□
Jeu de lingettes Steam+Clean Floor	12	2.863-173.0	2 serpillières douces en peluche pour mieux décoller et absorber la saleté	□
Tissu microfibre pour buse à main	13	2.863-270.0	Le set avec deux bonnettes pour suceur à main. Les bonnettes sont composées de microfibres haute qualité, pour une élimination et une rétention optimales de la poussière.	□
autre				
Défroisseur vapeur	14	2.863-332.0	Le défroisseur vapeur convient à tous les nettoyeurs vapeur Kärcher (hors balais). Il permet de défroisser rapidement et facilement les vêtements avec des résultats efficaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR SG 4/4
1.092-104.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEUR VAPEUR - ASPIRATEUR VAPEUR - TABLE DE REPASSAGE				
autre				
Decolleseuse papier peint	15	2.863-062.0	Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de colle à la vapeur.	☐
NETTOYEURS ET ASPIRATEURS VAPEUR				
Buse de sol pièce de rechange SG 4/4	16	2.885-465.0		☒
Tuyau flexible de vapeur pièce de rechan	17	4.322-046.0		☒
Entonnoir avec crépine intégrée.	18	4.013-030.0	Entonnoir avec crépine intégrée pour le remplissage aisé et sûr du réservoir d'eau.	☒
Buse de sol emballÃ©	19	6.906-185.0		☒
Tubulure bk/gy	20	4.127-027.3		☐
CHARIOT APPAREIL VAPEUR	21	6.962-239.0	Métallisé, chromé avec bac de rangement.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.