


Y-bearings with an eccentric locking collar, metric shafts  
d 20 – 45 mm

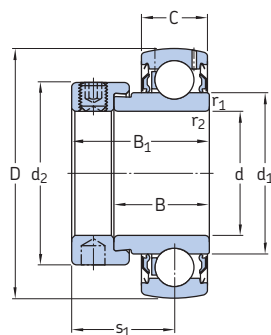

Dimensions								Basic load ratings		Fatigue load limit $P_u$	Limiting speed with shaft tolerance h6 r/min	Mass kg	Designation	
d	D	B	$B_1$	C	$d_1$	$d_2$	$s_1$	$r_{1,2}$	dynamic C					static $C_0$
mm								min	kN	kN			–	
20	47	21,5	31	14	28,2	32,4	24,0	0,6	12,7	6,55	0,28	8 500	0,16	E2.YET 204
25	52	21,5	31	15	33,7	37,4	23,5	0,6	14	7,8	0,335	7 000	0,19	E2.YET 205
30	62	23,8	35,7	18	39,7	44,1	26,7	0,6	19,5	11,2	0,475	6 300	0,30	E2.YET 206
35	72	25,4	38,9	19	46,1	51,1	29,4	1	25,5	15,3	0,655	5 300	0,44	E2.YET 207
40	80	30,2	43,7	21	51,8	56,5	33,2	1	30,7	19	0,8	4 800	0,60	E2.YET 208
45	85	30,2	43,7	22	56,8	62	32,7	1	33,2	21,6	0,915	4 300	0,66	E2.YET 209