


# Fiche technique du produit

Spécifications

## Plastron 19P 3U tol disj 22mod gr

NSYCRTM3UDG

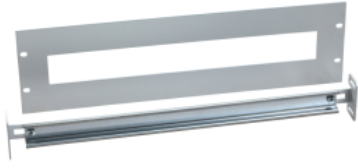

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Face avant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité du lot	Lot de 1
Couleur	Gris (RAL 7016)

### Complémentaires

Emplacement de montage	Plaque avant Rack 19"
Nombre d'unité de rack	3U
Matière	Aluminium
Finition de la surface	Anodisé
Destination du produit	Disjoncteur modulaire
Epaisseur	15 mm 10 mm
Mode de fixation	Par 4 vis

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	48,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,051 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	41,5 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	61 cm
Poids de l'emballage 2	13,2 kg

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	960 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	91,2 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)