


## MERKMALE

- Die leicht abziehbare Schutzfolie verhindert Dehnungen während der Installation
- Ausgezeichnet für alle allgemeinen Versiegelungsanforderungen
- Lebensmitteltauglich
- Hochfeste Klebstoffrückseite für eine lange Lebensdauer der Abdichtung
- Das Klebebandensystem ist vielseitig, bequem, schnell und einfach zu verwenden

## Graues Schaumstoffband von RS Pro, 15 mm x 5 m, 3,2 mm dick

RS Best.-Nr. 733-6785

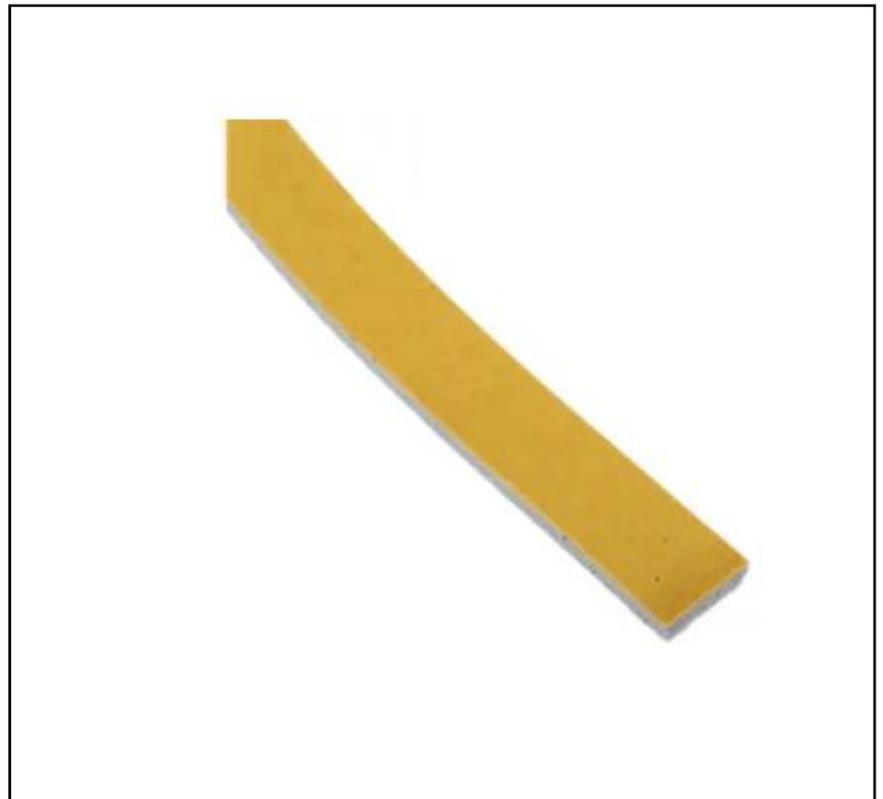

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Dieses außergewöhnliche RS Pro graue einseitige Silikonschaumband erzeugt eine sehr hohe Kohäsionskraft, die dank eines allgemeinen Klebstoffs eine sehr hohe Haftfestigkeit und hohe Belastbarkeit erzeugt. Er verfügt über eine starke Anfangshaftung und eine hervorragende Haltekraft Für eine Vielzahl von Materialien

## Allgemeine

<b>Trägermaterial</b>	Silikonschaum
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Ein- /doppelseitig</b>	Einseitig
<b>Klebstoffmaterial</b>	Acryl
<b>Anwendungen</b>	Schalldämmung, Isolierung, Abdichtung, Dämpfung/Polsterung und Abdichtung

## Elektrische

<b>Dielektrische Konstante</b>	1.42
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	91V/mm
<b>Trockenlichtbogenwiderstand</b>	92 Sekunden
<b>Volumenwiderstand</b>	10 <sup>14</sup> ohm-cm
<b>Wärmeleitfähigkeit von 0,815 W/mK</b>	0,63 (0,09) Zoll/h/ft2/°F (-55.)

## Mechanische

Breite	15mm
Dicke	3.2mm
Länge	5m
Schaumdichte	352kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit	45psi
Kompressionssatz (25 %/22 h/23 °C)	<5%
Dehnung	89%
Wasserabsorption	1.40%
UV-Beständigkeit	Keine Abstufung
Korrosionsbeständigkeit	Pass
Ozon-Effekt-Bewertung	0
Flammbeständigkeit (> 3 mm)	Gelistet v-0 und HF-1

## Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-55°C
Maximale Betriebstemperatur	200 °C

## Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat
----------------------------	-----------------------------



