


Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar

	Parameter	Parametervärde och precision	Enhet
1.	Leverantörens namn eller varumärke.	Verbatim GmbH	
	Leverantörens adress.	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE	
2.	Modellbeteckning	32238 Verbatim PM-T-15-4K	
3.	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)	A	
4.	Effektbehov i påläge för SDR	16,0	W
5.	Energieffektivitetsklass för HDR (High Dynamic Range)	A	
6.	Effektbehov i påläge för HDR, om sådan finns	16,0	W
7.	Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall	1,1	W
8.	Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall	1,1	W
9.	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall	e.t.	W
10.	Kategori av elektronisk bildskärm	Datorskärm	
11.	Höjd-breddförhållande	16 : 9	
12.	Skärmupplösning	3 840 x 2 160	pixels
13.	Skärmdiagonal	39,5	cm
14.	Skärmdiagonal	15	tum
15.	Synlig bildskärmsarea	250,0	dm ²
16.	Bildskärmsteknik	A-Si TFT Active Matrix	
17.	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	Nej	
18.	Sensor för taligenkänning tillgänglig	Nej	
19.	Närvarosensor tillgänglig	Nej	
20.	Bilduppdateringsfrekvens (standard)	60	Hz
21.	Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)	5	År
22.	Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)	5	År
23.	Minsta garanterade produktsupport	5	År
	Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti	2	År
24.	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	Externt	
25.	Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)		
	i	USB	
	ii	Ingående spänning	240 V

	<i>iii</i>	Utgående spänning	5,0	V
26.	Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Krav på utgående spänning	-	V
	<i>iii</i>	Krav på utgående strömstyrka (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Krav på strömmens frekvens	-	Hz

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 29/02/2024

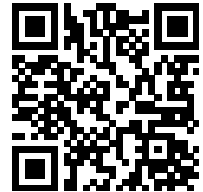

EPREL-registreringsnummer: 1922252

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922252>

Leverantör: Verbatim GmbH (Tillverkare)

Webbplats: <https://www.verbatim.de/>

Kundsupport:

Namn: Support

Webbplats: <https://www.verbatim-europe.com>

E-postadress: support@verbatim-europe.com

Telefon: 00 800 3883 2222

Adress:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Tyskland