


隔壁貫通コネクタ  
NPQH-H-G14F-Q8-P10  
部品番号: 578298

FESTO

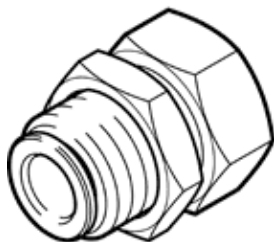

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	7 mm
取付方向	任意
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 20 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	0 ... 150 °C
最大締付トルク	15 Nm
質量	46.5 g
エア接続ポート 1	雌ネジ1/4
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material release ring	真鍮ニッケルメッキ
Material nut	真鍮ニッケルメッキ
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	ステンレス