
 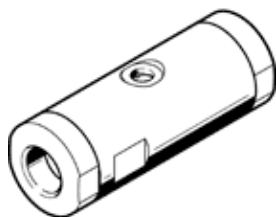


ピンチバルブ

VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4

部品番号: 3022832

FESTO



データシート

特長	値
構造	エア式ピンチバルブ
操作方法	空気圧
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	G1/2
DN: 呼び径	15
バルブ機能	2位置2方弁ノーマルオープン
流れ方向	逆流れ可能
使用圧力	0 ... 4 bar 1 ... 6.5 bar
プロセスバルブの呼び圧力	10
差圧	2.5 bar
破壊圧力	16 bar
過圧力	7.8 bar
リターン方式	復帰力
制御方法	外部制御
外部パイロット接続ポート12	G1/8
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
最高速度	4,000 mm ² /s
流体温度	-5 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 60 °C
保管温度	6 ... 8 °C
Kv値	5 m ³ /h
切換時間 on	250 ms
切換時間 off	250 ms
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金
Material housing cover	POM
Material seals	FPM
Material shut-off element	NBR
質量	158 g
Material bowl	PA6