


スイッチングエレ メント

販売事業者
Rs-online



70-220.5S

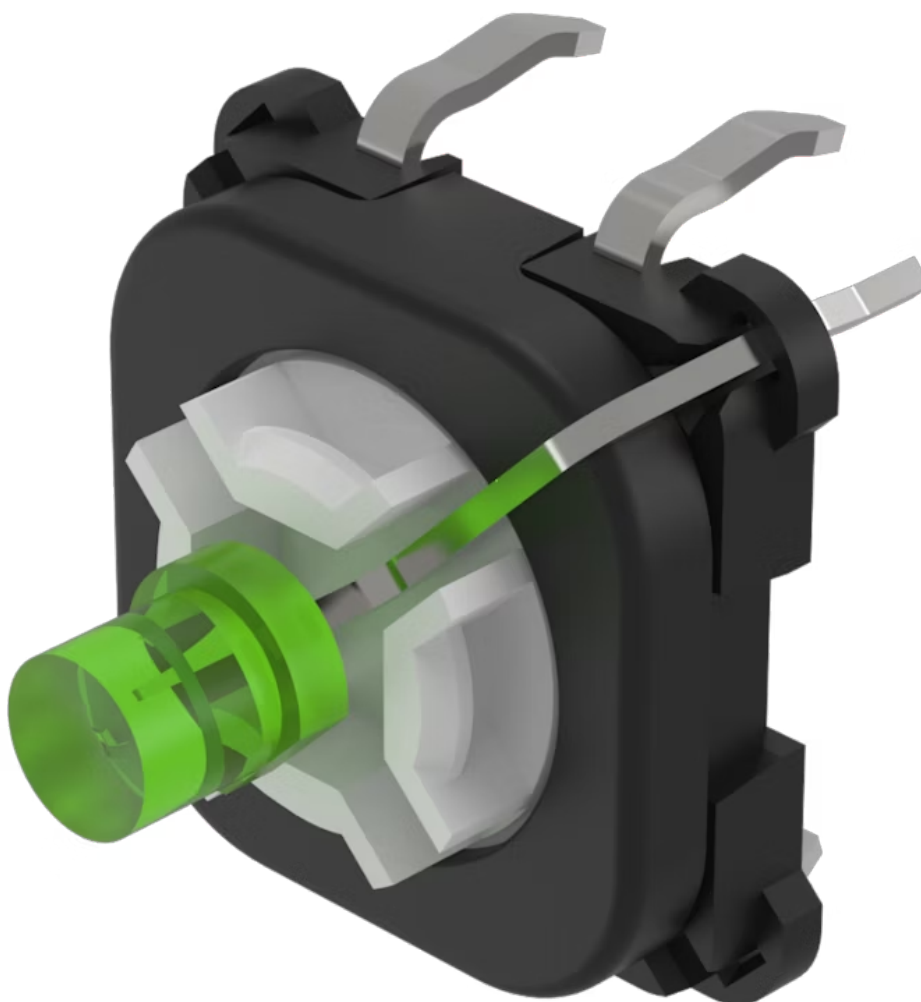

<https://rs-online.eao.com/component/70-220.5S...>

お客様の製品:



70-220.5S スイッチングエレメント

操作・表示部分

照光 色: 緑

電気的特性

接点: 1 NO

スイッチング定格: 42 V DC @ 0,1 A

Lumi. 輝度: 650 mcd

機械的特性

端子: PCBターミナル

接点 材質: 金

スイッチング動作: モメンタリ

スイッチング方式: ショートトラベルエレメント

重量: 0.001 kg

認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: スwitchingエレメント, ショートトラベルエレメント, 42 V DC @ 0,1 A, 金, 1 NO, PCBターミナル

ヒント: LEDに使用する直列抵抗は、お客様が決定する必要があります。

配線図:

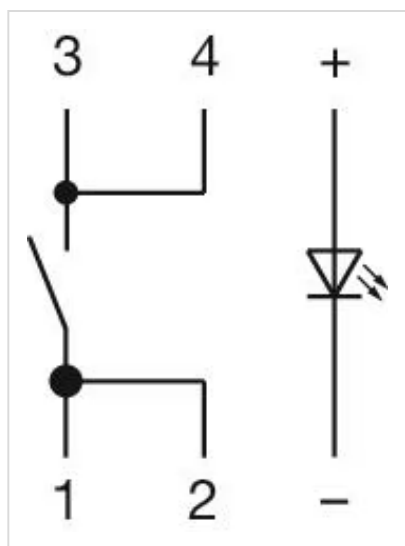

コンポーネント レイアウト:

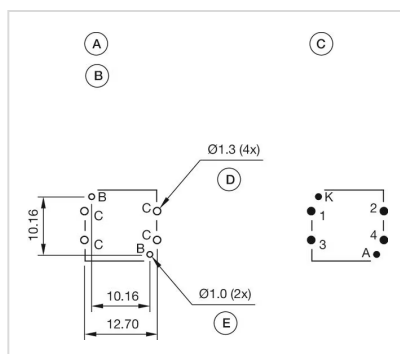

- A = 照光付きスイッチエレメント
- B = 単一LED
- C = 穴あけプラン (部品側)
- D = スwitchエレメント用穴、パッド最大 $\varnothing$ 2.5 mm
- E = LED用穴

寸法図:

