

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

スプライスボックス、タイプ: 19インチラックパッチモジュール、保護等級: IP20、部材: 金属製、接続方式: スプライス接続、ハウジングのサイズ: 1、色: 灰



製品説明

19インチFDX 20シリーズのスプライスボックス、1 RU、引出し式、LC二連プラグOS2×12に対応、青、いつでも接続可能（搭載済み：LC二連プラグカップリング×12、フィラープラグ×12、リード線×24、カセット×2、コーム×2、カセットカバー×1）。Pg16ケーブルグランド×2、シーリングキャップ×2、19インチの取付けセットを含む4つのケーブル挿入口（背面）

特長

- ・統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
- ・6方向の位置に柔軟なDINレール取付けが可能
- ・産業用アプリケーションに最適
- ・プラグ・アンド・プレイによる設置時間の短縮
- ・リンク内で一直線のピンアサイン
- ・幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
- ・標準DINレールNS 35/7,5またはNS 35/15にスナップオン取付け
- ・伝送速度最大1,000 Mbps

販売用データ

アイテム番号	1145411
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABNGBA
GTIN	4063151136109
1個あたりの重量（梱包を含む）	2,952 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	2,570 g
関税率	85367000
生産国	DE

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

技術データ

製品特性

タイプ	19インチラックパッチモジュール
製品ライン	ネットワーク分電ボックス
接続プロファイル	LC-Duplex
ケーブル引込み口の数	4
ケーブル数	24
モジュールスロット数	12
スロット数	24
ネジ接続の種類	2x Pg16
保護カバー	あり
シリーズ	FDX 20 series

電気特性

減衰	≤ 0.3 dB
通信媒体	FO

接続データ

接続技術

接続方法	スプライス接続
------	---------

寸法

幅	480 mm
高さ	44.45 mm
奥行き	280 mm

機械特性

フェルール（棒端子）径	1.25 mm
-------------	---------

材料仕様

色	灰
UL94難燃性クラス	V0
棒端子材質	ジルコニアセラミック
ハウジング表面材質	パウダーコート、灰色
ハウジングの材質	金属製

ケーブル／ライン

ケーブルタイプ	グラスファイバー
ケーブルタイプ	Loose Tube
ケーブル構造	セミルーズなコンパクトワイヤ（STB）
ケーブル外径	7 mm ... 12 mm
	6 mm ... 12 mm
個別線径	900 µm

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

単線、色	カラーコーディング
フリー部分の長さ	750 mm
ハロゲンフリー	可
難燃性	はい

FOケーブル

ファイバー数	24
ファイバー	GOF
ファイバータイプ	シングルモードグラスファイバー、9/125 µm
減衰	≤ 0.3 dB (1310 nm / 1550 nm時)
反射減衰量	≥ 50 dB (1310 nm / 1550 nm時)
通信媒体	FO

機械的特性

機械的仕様

ネジ接続の種類	2x Pg16
挿抜回数	≥ 500
最小曲げ半径	30 mm

特性

減衰	≤ 0.3 dB
----	----------

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP20
使用周囲温度	-40 °C ... 85 °C
周囲温度（保管時/運搬時）	-40 °C ... 85 °C
周囲温度（配線時）	0 °C ... 50 °C
遠紫外線放射抵抗	あり

規格と基準

遠紫外線放射抵抗	あり
難燃性	はい

取付け

取付けタイプ	19インチラック取付け
接続方法	スプライス接続

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

認証

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>



EAC

認証ID: B.01687

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	19170113
ECLASS-12.0	19170113
ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 8.0	EC002699
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

必須アクセサリ

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - 収縮スプライス保護

1019676

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1019676>



収縮スプライス保護、タイプ: ストレート、保護等級: IP20、ケーブル引込口: 上下、色: 透明

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - 圧着スプライス保護

1019678

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1019678>



圧着スプライス保護、タイプ: ストレート、保護等級: IP20、接続方式: 圧着接続、ケーブル引込口: 上下、色: 地色

アクセサリ

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル

1115636

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1115636>

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-LC、UPC研磨、長さ1 m



FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル

1115596

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1115596>

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-ST、UPC研磨、長さ1 m



FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル

1115618

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1115618>

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-SC、UPC研磨、長さ1 m

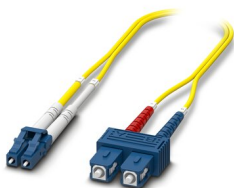

FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル

1115629

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1115629>

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-LC、UPC研磨、長さ2 m



FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル

1115595

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1115595>

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-ST、UPC研磨、長さ2 m

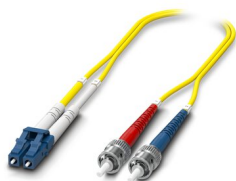


FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル

1115617

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1115617>

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-SC、UPC研磨、長さ2 m

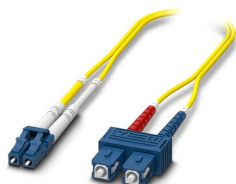

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FOパッチケーブル

1115626

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1115626>

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-LC、UPC研磨、長さ5 m

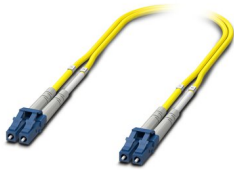

FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - FOパッチケーブル

1115592

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1115592>

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-ST、UPC研磨、長さ5 m



FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FOパッチケーブル

1115615

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1115615>

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-SC、UPC研磨、長さ5 m

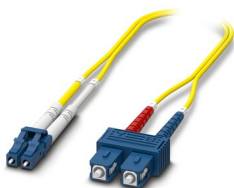


FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSP - 光ファイバカップリング

1208073

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1208073>

光ファイバカップリング、保護等級: IP20、極数: 2、部材: プラスチック製、
接続方式: カップリング、ケーブル引込口: ストレート、色: 青

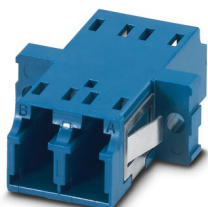

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス




1145411

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSA - 光ファイバカップリング

1208077

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1208077>

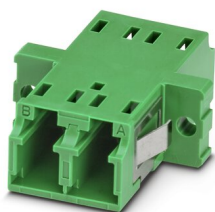


光ファイバカップリング、保護等級: IP20、極数: 2、部材: プラスチック製、
接続方式: カップリング、ケーブル引込口: ストレート、色: 緑

FOC-PT9:LC-OSP/2.5 - 光ファイバケーブル

1208105

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1208105>

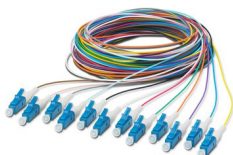

光ファイバケーブル、タイプ: LC、保護等級: IP20、ケーブル長: 2.5 m、極数
: 12、100 Gbps、接続方式: LC、ケーブル引込口: ストレート、色: 青

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - 光ファイバケーブル

1208106

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1208106>

光ファイバケーブル、タイプ: LC、保護等級: IP20、ケーブル長: 2.5 m、極数 : 12、100 Gbps、接続方式: LC、ケーブル引込口: ストレート、色: 緑



FOC-OE-OE-GL-U-OS2-24/... - FOケーブル

1286210

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1286210>



GOF汎用ケーブル、24線式、固定設置用ルースチューブケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消火型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性

FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - スプライスボックス



1145411

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1145411>

FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/... - FOケーブル

1286219

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1286219>



GOF汎用ケーブル、12線式、固定設置用ルースチューブケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消火型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp