

R.LA - Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4"

Description


- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs
- Disponible en jeu sur rack métallique : réf RL40E (3,2 à 9 mm) et réf RL41E (10 à 14 mm)
- Présentation : chromée brillante

Normes & certifications : DIN 3124, ISO 1711-1, ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Dessin technique

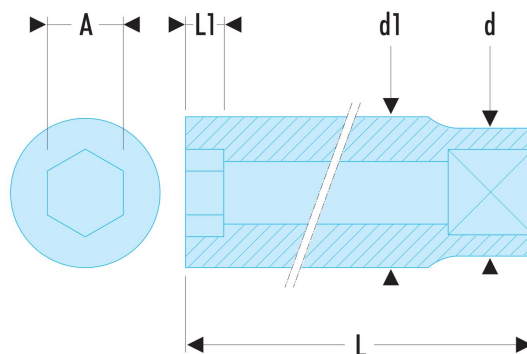

		A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
R.3.2LA	[R.3.2LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 3,2 mm	3.20	5.80	1.80	50.50
R.4LA	[R.4LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 4 mm	4.00	6.80	2.00	50.50
R.5.5LA	[R.5.5LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 5,5 mm	5.50	8.10	3.00	50.50

		A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
R.5LA	[R.5LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 5 mm	5.00	8.10	2.30	50.50
R.6LA	[R.6LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 6 mm	6.00	9.40	5.60	50.50
R.7LA	[R.7LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 7 mm	7.00	10.90	7.10	50.50
R.8LA	[R.8LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 8 mm	8.00	12.00	7.90	50.50
R.9LA	[R.9LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 9 mm	9.00	12.80	7.90	50.50
R.10LA	[R.10LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 10 mm	10.00	14.30	7.90	50.50
R.11LA	[R.11LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 11 mm	11.00	16.00	7.90	50.50
R.12LA	[R.12LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 12 mm	12.00	16.80	8.40	50.50
R.13LA	[R.13LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 13 mm	13.00	18.20	8.40	50.50
R.14LA	[R.14LA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/4", 14 mm	14.00	19.20	10.20	50.50