
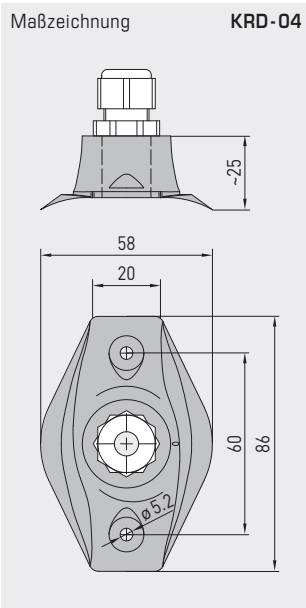
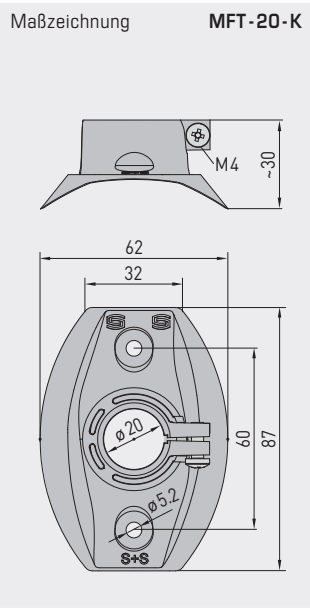
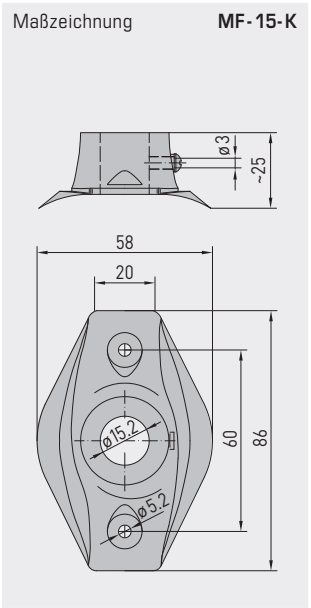


Montageflansche aus Kunststoff
Kapillarrohrdurchführung

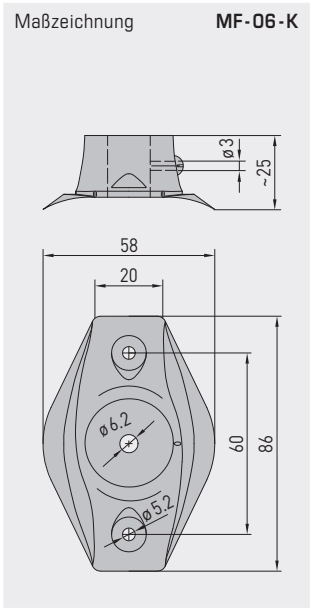

MF-06-K

Montageflansch
aus Kunststoff

MF-15-K

Montageflansch
aus Kunststoff

MFT-20-K

Montageflansch
aus Kunststoff

KRD-04

Kapillarrohrdurchführung
aus Kunststoff




Typ / WG01	Montageflansche aus Kunststoff	Rohrdurchführung	T _{max}	Art.-Nr.	Preis
MF-xx-K	für Metall-Schutzrohre!				
MF-06-K	Montageflansch aus Kunststoff, ca. 58 x 86 x 25 mm für Rutenfühler MWTF / MWTM	Ø 6,2 mm	+100 °C	7100-0030-1000-000	6,30 €
MF-10-K	Montageflansch aus Kunststoff, ca. 58 x 86 x 25 mm für Kanalluftstromwächter KLGF / KLSW	Ø 10,2 mm	+100 °C	7100-0031-1000-000	9,85 €
MF-14-K	Montageflansch aus Kunststoff, ca. 58 x 86 x 25 mm für Kanalleuchtefühler KFF / KFTF und Raumpendelfeuchtefühler RPFF / RPTF sowie Kanalluftstromwächter KLGF / KLSW	Ø 14,2 mm	+100 °C	7100-0030-2000-000	9,85 €
MF-15-K	Montageflansch aus Kunststoff, ca. 58 x 86 x 25 mm für Temperaturfühler TF (Serie Tyr 1) und Temperaturmessumformer TM (Serie Tyr 1)	Ø 15,2 mm	+100 °C	7100-0032-0000-000	6,30 €
MF-20-K	Montageflansch aus Kunststoff, ca. 58 x 86 x 25 mm für Kanalfühler KH	Ø 20,2 mm	+100 °C	7100-0030-4000-000	9,85 €
MFT-20-K	für PLEUROFORM -Mehrkanalrohre!				
MFT-20-K	Montageflansch aus Kunststoff, ca. 62 x 87 x 30 mm für Kanalfühler (Serie Tyr 1 / Tyr 2)	Ø 20 mm	+100 °C	7000-0031-0000-000	9,85 €

Typ / WG01	Kapillarrohrdurchführung	Art.-Nr.	Preis
KRD-04	Kapillarrohrdurchführung aus Kunststoff, ca. 58 x 86 x 25 mm (M 16 x 1,5) für Frostschutzthermostate (z. B. für Luftkanäle) und Rutenfühler MWTF / MWTM	7100-0030-7000-000	9,18 €



Maßzeichnung **MF-06-M**

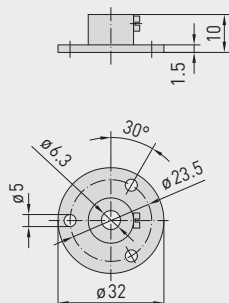


MF-06-M

Montageflansch
aus Metall



Maßzeichnung **MK-05-M**

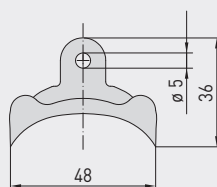


MK-05-M

Montageklammern
aus Stahl verzinkt




Maßzeichnung **MK-05-K**

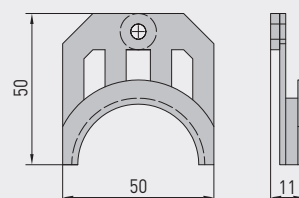

MK-05-K


Montageklammern
aus Kunststoff

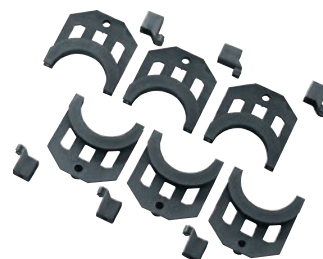

Typ / WG01	Montageflansche aus Metall	Rohrdurchführung	T _{max}	Art.-Nr.	Preis
MF-xx-M	für Metall-Schutzrohre!				
MF-06-M	Montageflansch aus Metall (Stahl verzinkt), Ø 32 mm für Temperaturfühler TF (Form B), Temperaturmessumformer TM (Form B), Rutenfühler MWTF/MWTM	Ø 6,3 mm	+700 °C	7100-0030-5000-100	12,95 €


Typ / WG01	Montageklammern	Art.-Nr.	Preis
MK-05-M	Montageklammern aus Stahl verzinkt (6 Stück) für Rutenfühler MWTF/MWTM	7100-0034-0000-000	10,18 €
MK-05-K	Montageklammern aus Kunststoff (6 Stück) für Frostschutzthermostate	7100-0034-1000-000	10,18 €

Montagezubehör
für Tauchfühler

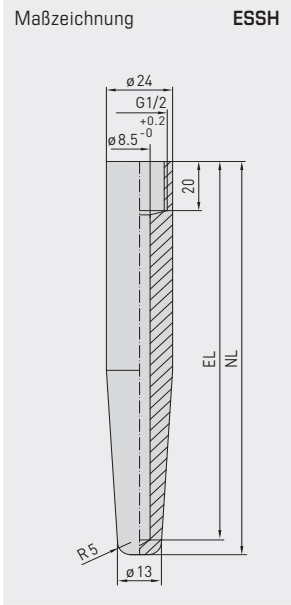


ESSH

Einschweiß-
schutzhülse

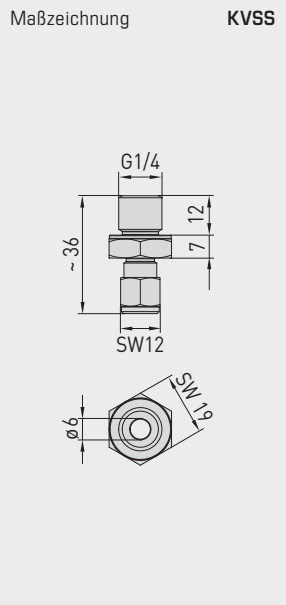


KVSS

Klemmverschraubung
mit Schneidring

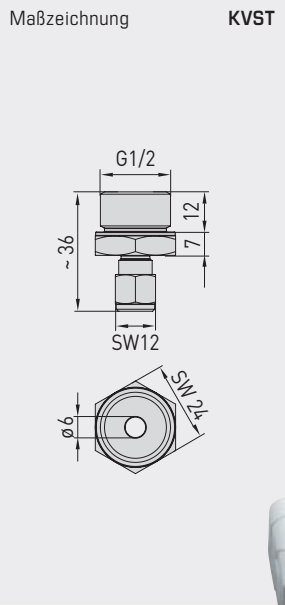


KVST

Klemmverschraubung
mit Klemmring

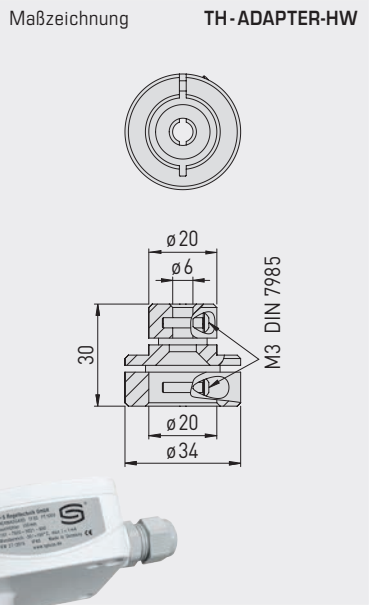

TH-ADAPTER-HW

Tauchhülsen-Adapter
aus Metall

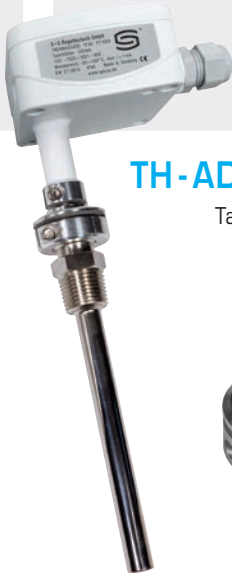

Typ / WG01	Einschweißschutzhülse	Art.-Nr.	Preis
ESSH 100MM	Einschweißschutzhülse mit Innengewinde, G 1/2", aus Edelstahl V4A (1.4571), weitere Werkstoffe auf Anfrage, für Tauchhülsen mit (EL) = 100 mm, P _{max} = 100 bar	7100-0052-0020-001	70,94 €
ESSH 150MM	für Tauchhülsen mit (EL) = 150 mm, P _{max} = 100 bar	7100-0052-0030-001	81,44 €
ESSH 200MM	für Tauchhülsen mit (EL) = 200 mm, P _{max} = 100 bar	7100-0052-0040-001	91,92 €

Typ / WG01	Klemmverschraubung	Art.-Nr.	Preis
KVST	Klemmverschraubung mit Klemmring PTFE, Ø 6 mm	7100-0032-0110-000	100,92 €
KVSS	Klemmverschraubung mit Schneidring VA, Ø 6 mm	7100-0032-1000-000	65,03 €

Typ / WG01	Tauchhülsen-Adapter aus Metall	Art.-Nr.	Preis
TH-ADAPTER-HW	Tauchhülsen-Adapter aus Metall (Adaption Ø 20 mm / Ø 6 mm) zum Einbau von S+S Temperaturfühler TF und TM in Tauchhülsen von Honeywell/CentraLine der Typen VFFT, VFL, VFNT, VFLN	7100-0037-0001-000	15,95 €




S+S REGELTECHNIK

Zubehör

Montagezubehör
für Differenzdruckschalter

Maßzeichnung

ASD-06

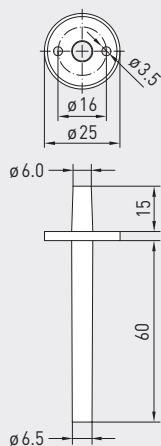


ASD-06

Anschluss-Set
(Nippel gerade)



Maßzeichnung

ASD-07

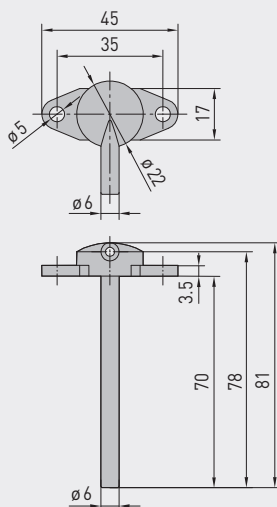


ASD-07

Anschlussnippel
(im 90°-Winkel)




Maßzeichnung

DAL

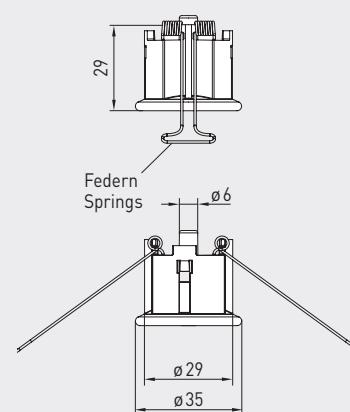

DAL


Druckauslass

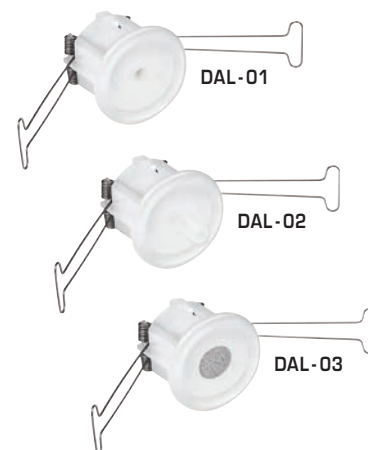



Typ / WG01	Zubehör für Differenzdruckschalter	Art.-Nr.	Preis
ASD-06	Anschluss-Set bestehend aus 2 Anschlussnippel (gerade) aus ABS, 2 m Schlauch aus PVC (weich, UV-beständig), 4 Kreuzschlitz-Schrauben (kein Vorbohren notwendig)	7100-0060-3000-000	7,87 €
ASD-07	2 Anschlussnippel (im 90°-Winkel) aus Kunststoff ABS	7100-0060-7000-000	7,87 €
ASS-UV 100M	Anschlusschlauch, UV-beständig, Ø 6 mm, 1 Rolle (100 m)	7100-0060-3101-000	1.666,89 €
DAL-01	Druckauslass für Decken- oder Wandeinbau als Druckreferenzpunkt, Ø 6 mm	7300-0060-3000-001	36,84 €
DAL-02	zur Schlauchbefestigung, Ø 6 mm	7300-0060-3000-100	36,84 €
DAL-03	als Druckreferenzpunkt, mit Sinterfilter aus Edelstahl V4A (1.4404), Ø 6 mm	7300-0060-3000-200	69,00 €

Typ / WG01	Zubehör für Differenzdruckschalter DS1, DS2	Art.-Nr.	Preis
DS-MW-Z	Montagewinkel aus Stahlblech in Z-Form	7100-0063-0000-000	13,76 €
DS-MW-L	Montagewinkel aus Stahlblech in L-Form	7100-0063-1000-000	14,08 €
DS-MW-U	Montagewinkel aus Stahlblech in U-Form	7100-0060-9000-000	17,31 €


Schutzhauben

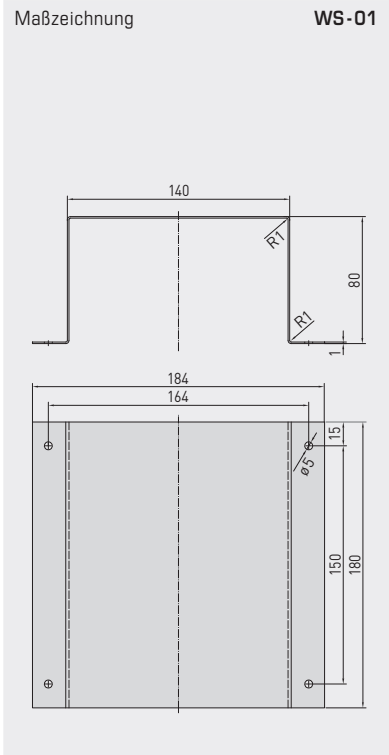

WS-01
Sonnen- und
Ballwurfschutz

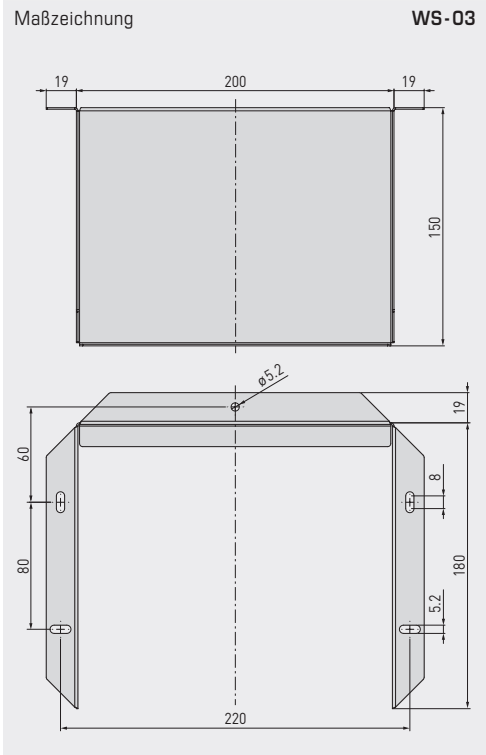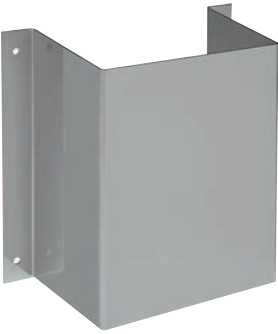

WS-03
Wetter- und
Sonnenschutz

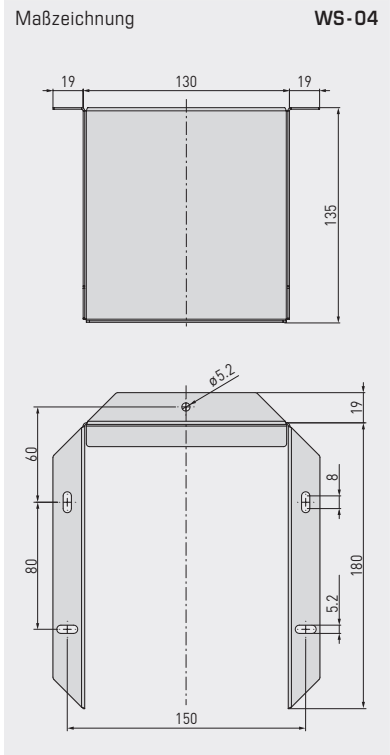

WS-04
Wetter- und
Sonnenschutz



Typ / WG01	Schutzhauben	Art.-Nr.	Preis
WS-01	Sonnen- und Ballwurfschutz, 184 x 180 x 80 mm, aus Edelstahl V2A (1.4301)	7100-0040-2000-000	32,72 €
WS-03	Wetter- und Sonnenschutz, 200 x 180 x 150 mm, aus Edelstahl V2A (1.4301)	7100-0040-6000-000	46,08 €
WS-04	Wetter- und Sonnenschutz, 130 x 180 x 135 mm, aus Edelstahl V2A (1.4301)	7100-0040-7000-000	38,61 €




S+S REGELTECHNIK

Zubehör

Ersatzteile, Kleinteile
und Sonderzubehör

HS-Adapter

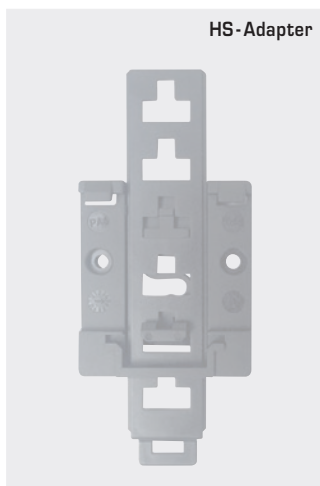


HS-Adapter

Universalhalter
für Kleingehäuse
an Hutschienen

Maßzeichnung

 SF-K




SF-K

Sinterfilter
aus Kunststoff

Maßzeichnung

 SF-M




SF-M

Sinterfilter
aus Metall

Maßzeichnung

MODBUS-Y

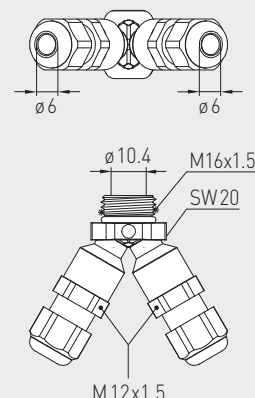

MODBUS-Y

Y-Adapter als Bypass
für Busanschluss



Typ / WG01	Ersatzteile, Kleinteile und Sonderzubehör	Art.-Nr.	Preis
SF-K	Kunststoff-Sinterfilter, Ø 16 mm, L = 35 mm, austauschbar für Feuchtefühler	7000-0050-2310-000	13,25 €
SF-M	Metall-Sinterfilter, Ø 16 mm, L = 32 mm, austauschbar, aus Edelstahl V4A (1.4404) für Feuchtefühler	7000-0050-2200-100	43,60 €
PSW-09	Edelstahlpaddel-Set 1 - 8" (4 Stück), 29 x 34/60/89/157 mm für Strömungswächter SW	7700-0010-1000-000	19,80 €
PWFS-08	Edelstahlfahne für Windfahnenhalter WFS	7700-0010-2000-000	19,17 €
WH-20	Wandhalter für Kanalhygrostate KH	1200-0010-4000-000	12,84 €
HS-ADAPTER	Universalhalter für Kleingehäuse aus Kunststoff PA6, schwarz, zur Montage an Hutschienen 35 mm, incl. Befestigungsschrauben	7100-0038-0000-000	22,96 €
SPB1	Spannband für Anlegefühler	7100-0035-0000-000	3,89 €
WLP-1	Wärmeleitpaste, silikonfrei (2ml)	7100-0060-1000-000	4,79 €
MODBUS-Y	Y-Adapter für Kabelverschraubung M16x1,5 (auf 2x M12x1,5), aus Kunststoff	7000-0005-0002-100	10,84 €

Sonderzubehör M12-Steckverbinder

5-polig / 12-polig, A-Kodierung,
Rundsteckverbinder mit Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-101

AL xx

Anschlussleitung
mit Kabelbuchse



VL xx

Verbindungsleitung
mit Kabelbuchse
und Kabelstecker



KB xx

Kabelbuchse
ohne Kabel

5-polig



12-polig



Anschlussleitungen für M12-Steckverbinder	Typ / WG01I	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
PVC-Kabel, 5-polig, geschirmt , mit Kabelbuchse (M12, A-Kodierung), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm, und einem offenen Kabelende	ALG xx A5F		5-polig, geschirmt	
	ALG M12-A5F PVC 2M	2 m	2000-9121-0000-031	28,26 €
	ALG M12-A5F PVC 5M	5 m	2000-9121-0000-041	36,24 €
	ALG M12-A5F PVC 10M	10 m	2000-9121-0000-051	49,89 €
PVC-Kabel, 5-polig, ungeschirmt , mit Kabelbuchse (M12, A-Kodierung), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm, und einem offenen Kabelende	AL xx A5F		5-polig, ungeschirmt	
	AL M12-A5F PVC 2M	2 m	2000-9121-0000-001	19,37 €
	AL M12-A5F PVC 5M	5 m	2000-9121-0000-011	23,99 €
	AL M12-A5F PVC 10M	10 m	2000-9121-0000-021	31,30 €
PVC-Kabel, 12-polig, ungeschirmt , mit Kabelbuchse (M12, A-Kodierung), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm, und einem offenen Kabelende	AL xx A12F		12-polig, ungeschirmt	
	AL M12-A12F PVC 2M	2 m	2000-9122-0000-001	62,14 €
	AL M12-A12F PVC 5M	5 m	2000-9122-0000-011	73,52 €
	AL M12-A12F PVC 10M	10 m	2000-9122-0000-021	92,85 €
Verbindungsleitungen für M12-Steckverbinder	Typ / WG01I	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
PVC-Kabel, 5-polig, geschirmt , mit Kabelbuchse (M12, A-Kodierung) und Kabelstecker (M12, A-Kodierung), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm	VLG xx A5		5-polig, geschirmt	
	VLG M12-A5 PVC 2M	2 m	2000-9111-0000-031	60,79 €
	VLG M12-A5 PVC 5M	5 m	2000-9111-0000-041	68,87 €
	VLG M12-A5 PVC 10M	10 m	2000-9111-0000-051	82,70 €
PVC-Kabel, 5-polig, ungeschirmt , mit Kabelbuchse (M12, A-Kodierung) und Kabelstecker (M12, A-Kodierung), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm	VL xx A5		5-polig, ungeschirmt	
	VL M12-A5 PVC 2M	2 m	2000-9111-0000-001	34,58 €
	VL M12-A5 PVC 5M	5 m	2000-9111-0000-011	39,10 €
	VL M12-A5 PVC 10M	10 m	2000-9111-0000-021	48,83 €
PVC-Kabel, 12-polig, ungeschirmt , mit Kabelbuchse (M12, A-Kodierung) und Kabelstecker (M12, A-Kodierung), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm	VL xx A12		12-polig, ungeschirmt	
	VL M12-A12 PVC 2M	2 m	2000-9112-0000-001	129,68 €
	VL M12-A12 PVC 5M	5 m	2000-9112-0000-011	142,51 €
	VL M12-A12 PVC 10M	10 m	2000-9112-0000-021	163,96 €
Montagezubehör für M12-Steckverbinder	Typ / WG02	Kontakt	Art.-Nr.	Preis
Kabelbuchse (M12, A-Kodierung), ca. Ø = 20 mm, L = 54 mm, unkonfektioniert, ohne Kabel	KB xx		female	
	KB M12-A5	5-polig	7100-0070-0712-000	23,81 €
	KB M12-A12	12-polig	7100-0070-0714-000	71,06 €
Kabelstecker (M12, A-Kodierung), ca. Ø = 20 mm, L = 54 mm, unkonfektioniert, ohne Kabel	KS xx		male	
	KS M12-A5	5-polig	7100-0070-0716-000	23,81 €
	KS M12-A12	12-polig	7100-0070-0718-000	71,06 €



ALG ECATP xx

Anschlussleitung
mit einem Kabelstecker



VLG ECATP xx

Verbindungsleitung
mit zwei Kabelsteckern



EtherCAT[®]



Anschlussleitungen für EtherCAT [®]	Typ / WG02	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
PUR-Kabel, 4-polig, geschirmt , mit einem Kabelstecker (M8, EtherCAT [®] -Kodierung) und einem offenen Kabelende	ALG ECATP xx		geschirmt	
	ALG ECATP 0,5m	0,5 m	2000-9131-0000-001	40,74 €
	ALG ECATP 1m	1,0 m	2000-9131-0000-011	44,43 €
	ALG ECATP 2m	2,0 m	2000-9131-0000-021	48,02 €
	ALG ECATP 5m	5,0 m	2000-9131-0000-031	72,90 €

Verbindungsleitungen für EtherCAT [®]	Typ / WG02	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
PUR-Kabel, 4-polig, geschirmt , mit zwei Kabelsteckern (M8, EtherCAT [®] -Kodierung)	VLG ECATP xx		geschirmt	
	VLG ECATP 0,5m	0,5 m	2000-9131-0000-041	65,91 €
	VLG ECATP 1m	1,0 m	2000-9131-0000-051	71,36 €
	VLG ECATP 2m	2,0 m	2000-9131-0000-061	82,42 €
	VLG ECATP 5m	5,0 m	2000-9131-0000-071	115,65 €

Optionale Leistungen

Einzelkomponenten / WG01		Art.-Nr.	Preis
FET		7100-0022-4000-000	52,46 €
KTY 81-210		7100-0022-0000-000	4,97 €
LM235Z	(TCR = 10 mV / K; 2,73 V bei 0 °C), KP10	7100-0022-1000-000	7,99 €
NI1000	(nach DIN EN 43760, Klasse B, TKR = 6180 ppm / K)	7100-0020-9000-000	9,51 €
NI1000TK5000	(nach DIN EN 43760, Klasse B, TKR = 5000 ppm / K), LG-Ni 1000	7100-0021-0000-000	13,38 €
NTC 1,8 KOHM	NTC 1,8 K	7100-0021-2000-000	11,68 €
NTC 10 KOHM PRECON	NTC 10 K Precon	7100-0021-9000-000	6,11 €
NTC 20 KOHM	NTC 20 K	7100-0021-6000-000	6,11 €
NTC 30 KOHM	NTC 30 K	7100-0021-7000-000	6,11 €
NTC 50 KOHM	NTC 50 K	7100-0021-8000-000	6,11 €
PT100 KLASSE B	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	7100-0020-1000-000	7,34 €
PT100 1/2 DIN	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	7100-0020-2000-000	9,76 €
PT100 1/3 DIN	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	7100-0020-3000-000	11,36 €
PT1000 KLASSE B	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	7100-0020-5000-000	9,91 €
PT1000 1/2 DIN	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	7100-0020-6000-000	11,22 €
PT1000 1/3 DIN	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	7100-0020-7000-000	13,05 €
PT1000 1/10 DIN	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	7100-0020-8000-000	40,86 €
Hinweis:	andere Sensoren auf Anfrage!		

Optionale Leistungen / WG01		Einheit	Preis
Doppelsensor		plus 50 % vom Gerätepreis	
1 / 2 DIN	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	pro Stück	7,58 €
1 / 3 DIN	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	pro Stück	7,58 €
1 / 10 DIN	(nach DIN EN 60751, Klasse B)	pro Stück	30,28 €
Anschlussart			
4-Leiteranschluss mit Keramiksockel, Kopf Form B		pro Stück	6,30 €
4-Leiteranschluss mit Leiterplatte, Kastenkopf		pro Stück	3,79 €
Schutzklasse			
IP 65 bei Kopf Form B		pro Stück	9,72 €
IP 68 (Sensorhülse wasserdicht vergossen) bei Kabelfühlern		pro Stück	3,50 €



Sonderanfertigungen (ab 25 Stück)		Einheit	Preis
silikonfreie Fühler-Produktion		pro Stück	auf Anfrage!
Werksprüfschein (pro Geräte)	1-Punkt-Zertifikat	einmalig	auf Anfrage!
	2-Punkt-Zertifikat	einmalig	auf Anfrage!
	3-Punkt-Zertifikat	einmalig	auf Anfrage!
	jeder weitere Prüfpunkt	einmalig	auf Anfrage!
Sonderanfertigung	Rüstkosten für Sonderanfertigung	einmalig	auf Anfrage!
Sonderlackierung	Rüstkosten für Sonderlackierung	einmalig (netto)	195,38 €
	zzgl. Kosten für Sonderlackierung	ab 25 Stück pro Stück	18,82 €
		ab 50 Stück pro Stück	13,68 €
Sonderbedruckung (mit Klischee)	Rüstkosten inkl. Klischee-Erstellung, 1-farbig	einmalig (netto)	195,38 €
	Rüstkosten inkl. Klischee-Erstellung, 2-farbig	einmalig (netto)	299,18 €
	zzgl. Kosten für Sonderbedruckung	ab 25 Stück pro Stück / Farbe	11,86 €
		ab 50 Stück pro Stück / Farbe	8,00 €
		ab 100 Stück pro Stück / Farbe	6,43 €
		ab 250 Stück pro Stück / Farbe	4,88 €
Deckel mit Kundenlogo (für 200 Deckel einer Gehäuseserie)	Rüstkosten für Deckelbedruckung	einmalig	auf Anfrage!
	zzgl. Druckkosten, 2-farbig, für Deckelbedruckung	pro Stück	auf Anfrage!
Etiketten mit Kundenlogo	Einrichtung bei Etiketten	einmalig	auf Anfrage!
	zzgl. Kosten fürs Etikettieren	pro Stück	auf Anfrage!