


Vorsatz

704.066.2A

Vertrieb durch
Rs-online

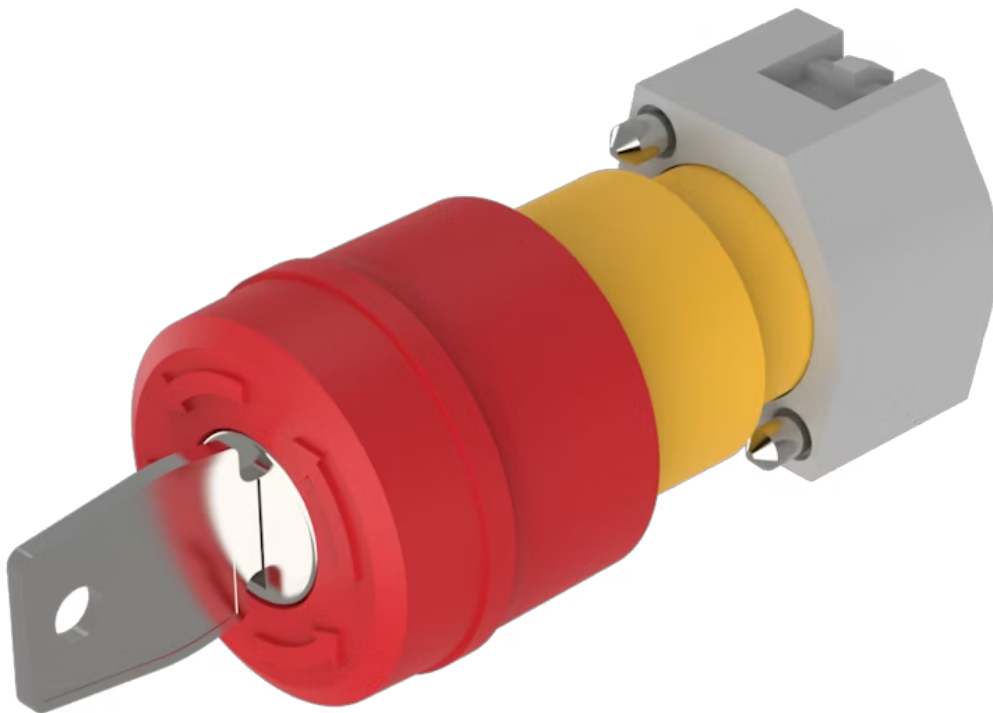

<https://rs-online.eao.com/component/704.066.2...>

Ihr Produkt:



704.066.2A Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 37 mm

Frontform: rund

MONTAGE

Bauform: erhaben

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe: Rot

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: nicht ausleuchtbar

Druckhaube Form: Pilz

Druckhaube Optik: opak

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast

Entriegelungsart: Schlüsselentriegelung

Mechanische Lebensdauer: ≥50 000 Schaltzyklen

Betätigungskraft: 8 N

Betätigungsweg: ca. 5,8 mm ± 0,2 mm

Gewicht: 0.077 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 37 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Rast, Schlüsselentriegelung

Gehäuse Farbe: Gelb

Gehäuse Material: Kunststoff

Beschriftung: Pfeile


Produkteigenschaften: Schlüsselentriegelung im Gegenuhrzeigersinn

Hinweise: Schaft gelb


Schaltschemas:



Einbauöffnungen:

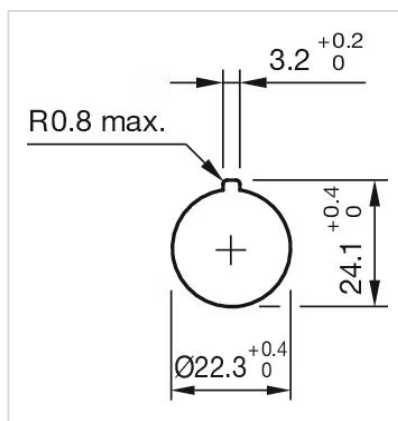

Abmessungen:

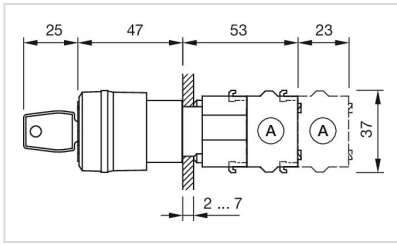

A = Schraubanschluss