


## CARACTERISTIQUES

- Diamètre extérieur de 0,7 mm (0,028")  
Broches de sonde arrière
- 2 couleurs disponibles (noir et rouge)
- Câble extrêmement durable et robuste
- Compatible avec les fiches mâles RJ45

## Cordons de test pour multimètre de RS Pro

RS code commande : 124-1949

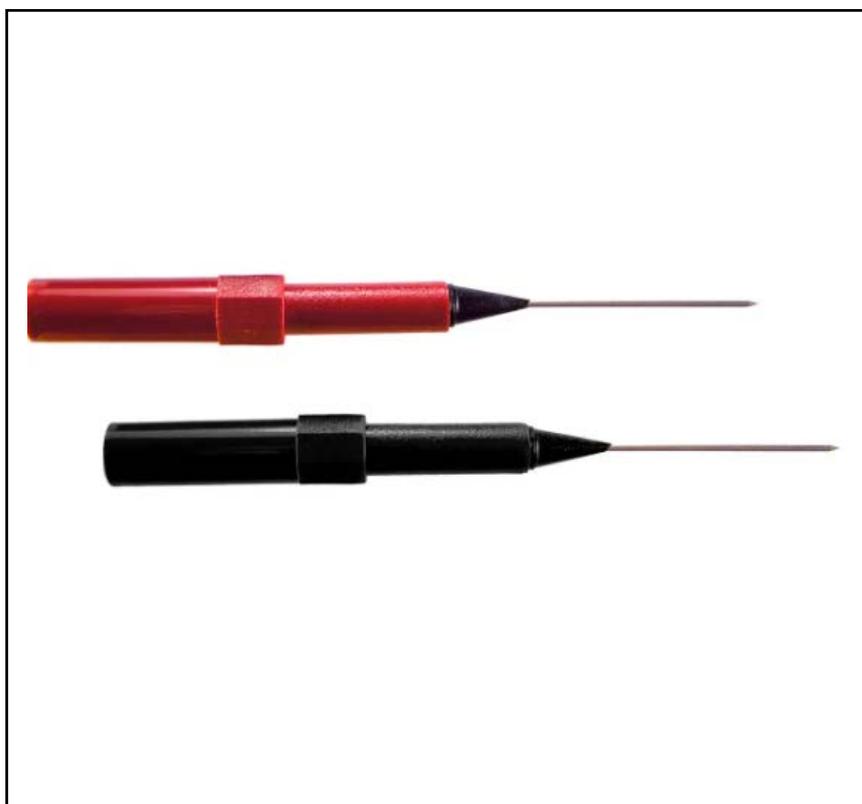

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Jeu de broches de sonde arrière de RS Pro, fabriqué en acier durable. Parfait pour la connexion aux injecteurs de carburant, aux capteurs MAP et TPS et à tous les connecteurs de type étanche de boîtier météorologique. La conception modulaire est compatible avec n'importe quelle fiche mâle 4 mm standard, qu'elle soit protégée ou non. Adapté à une utilisation avec n'importe quel cordon d'essai. Toutes les sondes sont fournies dans un tube de protection en plastique. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

### Caractéristiques

Type de câble	Jeu de sondes
Type de connecteur	Broche de sonde arrière
Application	Test et mesure, Tension d'essai, courant, capacité et autres types de tests

### Spécifications

Intensité nominale	10A
Tension nominale	<30 V r.m.s

### Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation minimale	-20°C
Température d'utilisation maximale	+70 °C

### Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
---------------------------	------------------------

