


Kennzeichnungsbinder und -plättchen

- AT (Arrowtag)

Zur Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten.


Hauptmerkmale

- Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern
- Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip
- AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungsstüllen der Größe 50
- AT2 für 8 Ovalgrip-Kennzeichnungsstüllen der Größe 85
- AT3 für 14 Ovalgrip-Kennzeichnungsstüllen der Größe 85
- Individuell bedruckte Schilder und Pfeile auf Anfrage erhältlich

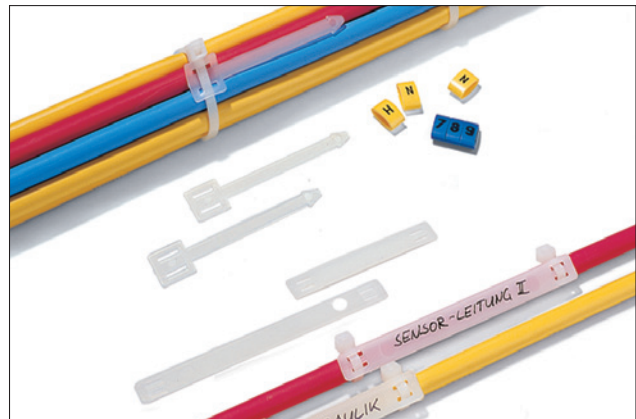

Flexible Kennzeichnung für unterschiedlichste Durchmesser mit AT-Kennzeichnungsplättchen.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V2

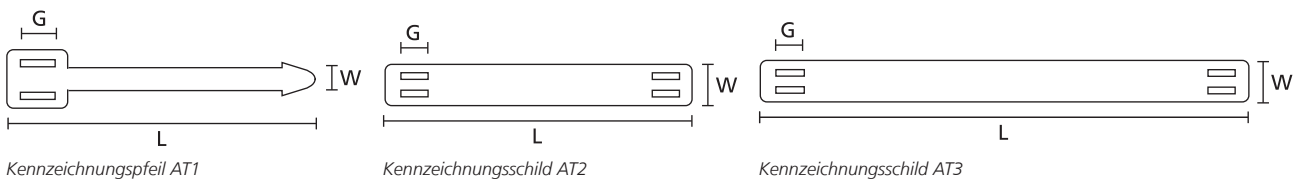

TYP	Länge (L)	Breite (W)	Binderbreite max.	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
AT1	62,5	4,7	7,4	100	Natur (NA)	151-41119
	62,5	4,7	7,4	100	Schwarz (BK)	151-41110
AT2	63,0	9,0	6,4	100	Natur (NA)	151-41219
	63,0	9,0	6,4	100	Schwarz (BK)	151-41210
AT3	100,0	9,0	6,4	100	Natur (NA)	151-41319
	100,0	9,0	6,4	100	Schwarz (BK)	151-41310

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

TYP	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
T82R-RD	2	Rot (RD)	500-50822
T82S-BK	2	Schwarz (BK)	500-50820

Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.