

T 7/1 CLASSIC

Léger et ergonomique : le T 7/1 Classic avec sac filtrant non tissé de série est un aspirateur d'entrée de gamme offrant un bon rapport qualité-prix, une puissance d'aspiration élevée et un rangement pour le cordon.



Référence **1.527-190.0**

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278209937
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	850
Capacité de la cuve	l	7
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	62
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	3,5
Poids avec emballage	kg	5,8
Dimensions (L × l × H)	mm	375 × 285 × 322

Equipement		
Matériau de la cuve		Plastique
Crochet pour câble		■
Longueur du flexible d'aspiration	m	2
Coude		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	480
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Suceur sol réversible		■
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Non tissé
Filtre de protection du moteur		■
Filtre panier permanent		Non tissé

■ Standard.



Léger

- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence.
- Permet un travail prolongé sans fatigue.



Panier à filtre principal permanent

- En non tissé résistant.
- Durable : peut être lavé à la main à 30 °C.



Excellente performance d'aspiration

- Qualité professionnelle.
- Bon rapport qualité-prix.

ACCESSOIRES POUR T 7/1 CLASSIC

1.527-190.0




		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre cpl. rechange T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 (non tissé, réf. non emballée : 4.731-000.0), T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0		■
Filtre de sortie d'air				
Filtre de protection du moteur, 1 Pièce(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Sac filtrant tissu				
Sachet filtrant matière	3	6.904-316.0	1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35	4	2.840-040.0		■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur combiné, DN 35, 270 mm	5	6.907-496.0	Suceur combiné commutable (272 mm) en plastique avec raccord DN 35.	■
Buse de sol emballé	6	2.889-360.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes emballé NW35	7	2.889-130.0		□
Suceurs pour fauteuils				
Buse à coussins complet NW35	8	6.905-998.3		□
Suceurs turbo				
Buse de sol TURBO DN 35/32	9	2.860-277.0		□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration	10	2.643-464.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration autres				
Flexible d'aspiration complet piÃ©ce de r	11	2.889-100.0		■
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	12	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampooineuses.	□
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35	13	2.860-116.0	Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit de réparation Kaercher NW35	14	2.639-329.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 7/1 CLASSIC
1.527-190.0



15

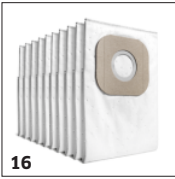

16

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit buse a main	15	2.889-361.0		☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 10 Pièce(s), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	16	6.904-084.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.