

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - 接口电缆



2908407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908407>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

VIP 16通道电缆，用于Honeywell C300通用I/O，18 AWG，3.0 m长



## 优势

- 分配器电缆，连接两个8通道VIP基座模块到Honeywell® 16通道IOTA板组件
- #18 AWG无卤素电缆
- 锁紧法兰，用于将电缆固定到模块和IOTA

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 2908407       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 注意         | 定制（不可退回）      |
| 销售关键代码     | CK8911        |
| 产品关键代码     | CK8911        |
| GTIN       | 4055626685434 |
| 单件重量（含包装）  | 22.22 g       |
| 单件重量（不含包装） | 22.22 g       |
| 原产地        | US            |

## 技术数据

## 产品属性

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品类型 | 系统电缆                |
| 产品系列 | VIP I/O-Marshalling |

## 环境和真实条件

## 环境条件

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 90 °C (静态) |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 90 °C      |

## 电气特性

|                |              |
|----------------|--------------|
| 标称工作电压 (AC/DC) | ≤ 30 V AC/DC |
| 电流 (每路径)       | ≤ 2 A        |

## 电缆/电线

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 电缆长度     | 3 m                      |
| 位数       | 16                       |
| 屏蔽       | 有                        |
| 导线型号     | 预制圆形屏蔽电缆                 |
| 导线结构 信号线 | 16x                      |
| AWG, 信号线 | 18                       |
| 导线横截面    | 16x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 电缆外径     | 11.80 mm                 |
| 导线材料     | 镀锡铜绞线                    |
| 无卤素      | 是                        |
| 阻燃       | IEC 60332-1              |
| 电缆类型     | 用于两个模块的分接头电缆             |

## 连接数据


## 现场侧

|      |         |
|------|---------|
| 连接方式 | 可插拔     |
| 连接量  | 2       |
| 位数   | 18      |
| 针距   | 3.81 mm |

## 控制系统侧

|      |         |
|------|---------|
| 连接方式 | 可插拔     |
| 连接量  | 1       |
| 位数   | 32      |
| 针距   | 5.08 mm |

图纸

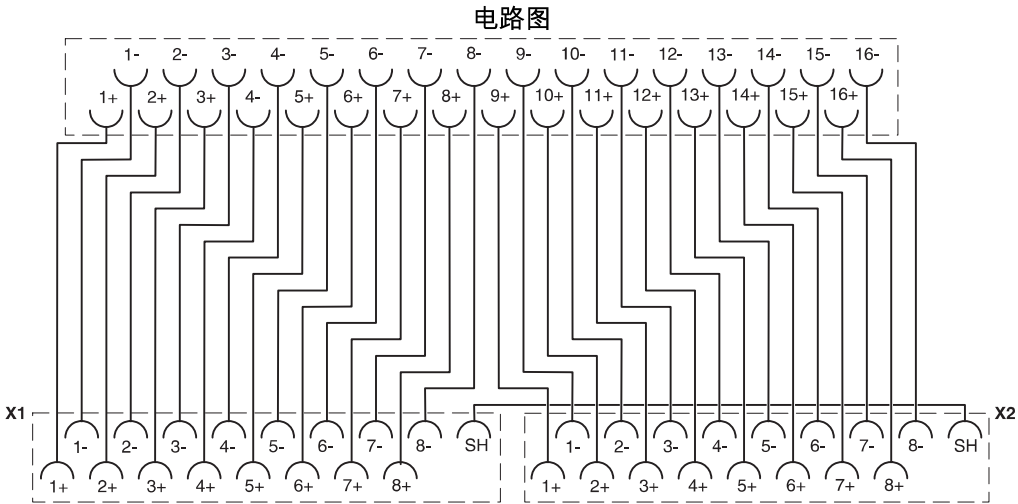

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - 接口电缆



2908407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908407>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908407>

EAC

认证ID: RU\*-DE.HB\*35.B00385

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - 接口电缆



2908407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908407>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242220 |
| ECLASS-12.0 | 27242220 |
| ECLASS-13.0 | 27242220 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000237 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - 接口电缆



2908407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908407>

## 产品环境合规性

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| EU RoHS                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》       | 是, 无豁免           |
| EU REACH SVHC          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 ) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)