


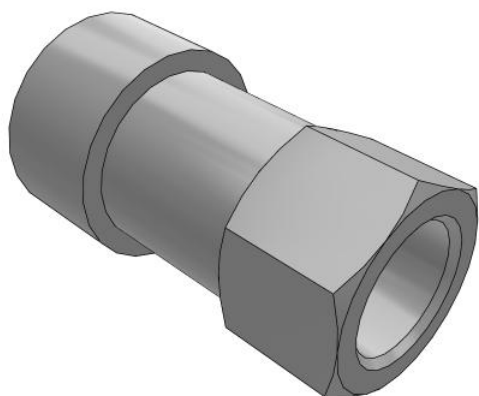

KK130S-*F, Coupleurs S, Modèle taraudé KK130S-03F

Fiche technique


General series information

- Modèle taraudé.
- Orifice: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2.

Spécifications standards

Type	S (Coupleur)
Raccord	Rc 3/8
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.5 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 MPa
Pression d'épreuve	2 MPa
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C (hors gel)
Principe d'étanchéité	Filetage et téflonnage
F170-Non-greased_specification	Bague : nickelée. Autres pièces métalliques externes : Chromé zingué
Poids	0.091 Kg

Dimensions

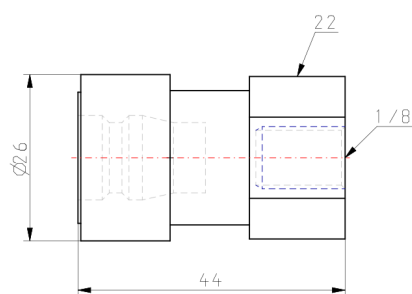

Information supplémentaire

Catalogue

[KK130-B_FR.pdf](#)