

MERKMALE

- Leichte Aluminiumlegierung
- Geeignet für viele Anwendungen
- Strukturelementtyp
- Kompatibel mit Halterung und Steckverbinderzubehör

RS Pro-Strebe, 20 x 40 mm, 5 mm Nut, 1000 mm

RS Best.-Nr. 761-3319



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS Pro Struktursysteme bieten eine modulare Lösung für den allgemeinen Möbelbau am Arbeitsplatz. Mit starken, leichten, leicht austauschbaren Komponenten in einer Vielzahl von Profiltypen. Das modulare System bietet Streben aus Legierung in Längen von 1 m, 2 m und 3 m mit Profilen von 20 mm bis 80 mm.

Diese Serie umfasst die folgenden Streben aus Aluminiumlegierung:

[761-3319](#) - 40 x 40 mm, 8 mm Nut, 1000 mm Länge, Serie Profile 8

[761-3313](#) - 40 x 40 mm, 8 mm Nut, 2000 mm Länge, Serie Profile 8

[761-3322](#) - 40 x 40 mm, 8 mm Nut, 3000 mm Länge, Serienprofil 8

Allgemeine


Strukturelementtyp	Strebenprofil
Anzahl der Ruten	4
Werkstoff	Eloxiertes Aluminium
Anwendungen	Bauwesen, industrielle Geräte, Automobilbau, Sanitär

Mechanische

Strebenprofil	40mmx 40mm
Länge	1000mm
Nutgröße	8mm
Masse (G)	1.5kg/m
Trägheitsmoment (I_z)	9.18 cm ⁴
Abschnittmodul (W_x)	4.59 cm ³

Kompatibles Zubehör für Nut

Best.-Nr.	Artikel
767-5601, 767-5604, 767-5608	Endkappen
767-5695, 767-5718, 767-5737, 767-5715, 767-5761, 767-5692, 767-5721, 767-5709, 767-5702	Steckverbinderhalterung und -gelenk
767-5727	Bodenhalterung
<u>767-5645, 767-5642, 767-5654, 767-5667, 767-5648, 767-5651, 767-5658, 767-5660, 767-5664, 767-5673, 767-5636</u>	T-Nutmutter
<u>767-5822, 767-5686, 767-5689</u>	Schrauben
<u>767-5711</u>	Steckverbinder
<u>767-5730, 767-5670, 767-5676</u>	C7-Universalsteckverbinder
<u>767-5686, 767-5682</u>	T-Matic Steckverbinder
<u>767-5689</u>	Schraubanschluss
<u>767-5695, 767-5698</u>	Anschlusswinkel
<u>767-5743</u>	Rolle

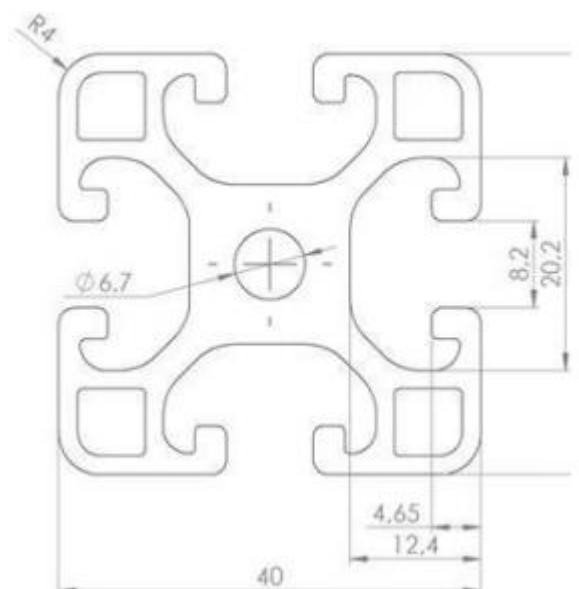

RS Article no.	40 Character Description	Profile Length
7613319	Profile 8 40x40 light 1m	1000mm
7613313	Profile 8 40x40 light 2m	2000mm
7613322	Profile 8 40x40 light 3m	3000mm